



**Strangkühlkörper
mit Lötstiften**

**Extruded Heatsinks
with Solder Pins**



**Dissipateurs extrudés
avec broches à souder**

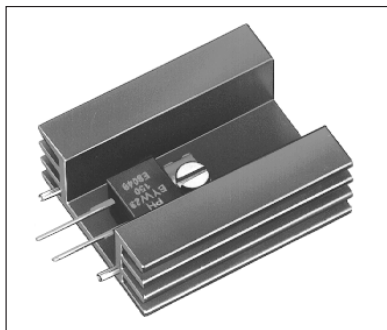

für Halbleiter-Schraubmontage

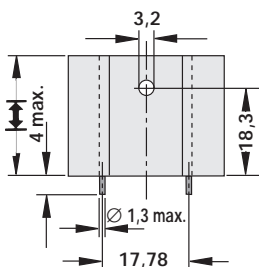


for semiconductor screw assembly

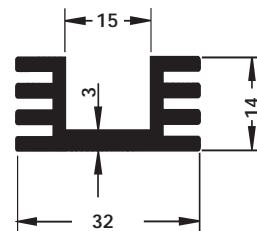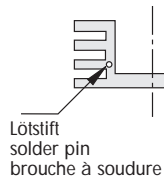


pour semiconducteur fixé par vis



Art. Nr. Art. No. Art. n°	Ausführung Version Modèle	Art. Nr. Art. No. Art. n°	Ausführung Version Modèle		W [mm]	Wärmewiderstand Thermal resistance Résistances thermiques
SK 75 25 STS TO 220	mit Lötstiften	SK 75 25	ohne Lötstifte	-	25	12,5 K/W
		SK 75 25 TO 220		TO 220	25	12,5 K/W
SK 75 37,5 STS TO 220	with solder pins	SK 75 37,5	without solder pins	-	37,5	10,0 K/W
		SK 75 37,5 TO 220		TO 220	37,5	10,0 K/W
	avec broches à souder	SK 75 50	sans broches à souder	-	50	8,5 K/W
		SK 75 75		-	75	7,0 K/W
		SK 75 1000		-	1000	-

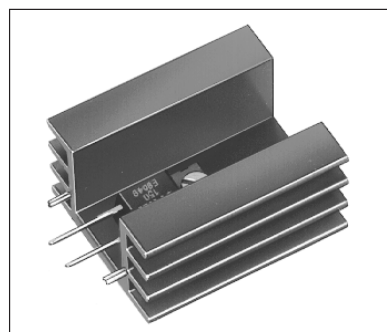

für Halbleiter-Schraubmontage

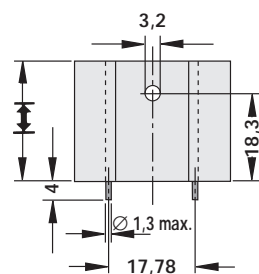

for semiconductor screw assembly

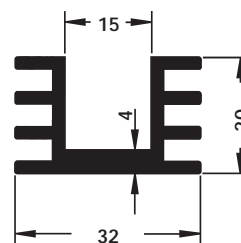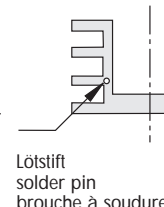

pour semiconducteur fixé par vis

Art. Nr. Art. No. Art. n°	Ausführung Version Modèle	Art. Nr. Art. No. Art. n°	Ausführung Version Modèle		W [mm]	Wärmewiderstand Thermal resistance Résistances thermiques
SK 76 25 STS TO 220	mit Lötstiften	SK 76 25	ohne Lötstifte	-	25	10,0 K/W
		SK 76 25 TO 220		TO 220	25	10,0 K/W
SK 76 37,5 STS TO 220	with solder pins	SK 76 37,5	without solder pins	-	37,5	8,0 K/W
		SK 76 37,5 TO 220		TO 220	37,5	8,0 K/W
SK 76 50 STS TO 220	avec broches à souder	SK 76 50	sans broches à souder	-	50	7,0 K/W
		SK 76 50 TO 220		-	50	7,0 K/W
		SK 76 75		-	75	5,9 K/W
		SK 76 1000		-	1000	-

Oberfläche schwarz eloxiert
Sonderlängen und Sondertransistorlochungen auf Anfrage.

Surface black anodised
Special lengths and transistor drillings on request

Finition anodisée noire
Longueurs et perçages de boîtier spéciales sur demande