

FOPT 2,2-R

Référence: 1907924



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1907924>

BJ pour C.I., Pas: 10,16 mm, Nombre de pôles: 1, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Montage: Soudage, Sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, Coloris: noir, Boîtier noir, blindé avec diode réceptrice / fibres optiques connectables : Fibre polymère (selon CEI 60793-2 type A4a, diamètre de la gaine extérieure 2,2 mm) / débit : 5 Mbits/s / distance de transmission max. 50 m / fiche technique détaillée sur demande

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 606572
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 482 (CC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Cotes / pôles

Pas	10,16 mm
Nombre de pôles	1

Caractéristiques techniques

Famille d'articles	FOPT
Connexion selon la norme	EN-VDE
Section nominale	0 mm ²

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
-------------------------------------	----

Approbations



Homologations

GOST

Homologations demandées :


Homologations EX :

Accessoires


Article	Désignation	Description
Câble/conducteur		
2744319	PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000	Câble en fibre polymère, duplex 980/1000 µm, réalisation moyenne pour pose fixe à l'intérieur des locaux, au mètre, avec connecteur
2799283	PSM-LWL-KDL-980/1000	Câble en fibre polymère, duplex 980/1000 µm, version légère pour pose intérieure, au mètre, sans connecteur
2744322	PSM-LWL-RUGGED-980/1000	Fibre optique en polymère, duplex 980 µm/1000 µm, réalisation lourde pour pose fixe à l'intérieur des locaux, vendue au mètre, sans connecteur
2744335	PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000	Câble en fibre polymère, duplex 980/1000 µm, réalisation lourde pour utilisation souple en chaîne porte-câble, au mètre, sans connecteur
Outil		
2725147	IBS RL FOC	Coupe-fibre pour confection de câble en fibre polymère pour le raccordement d'appareils Ruggedline INTERBUS
1204504	SZF 0-0,4X2,5	Outil de déverrouillage, pour blocs de jonction ST, s'utilise aussi comme tournevis pour tête fendue, dimensions : 0,4 x 2,5 x 75 mm, manche à deux composants, antidérapant

Schémas

Schéma de connexion

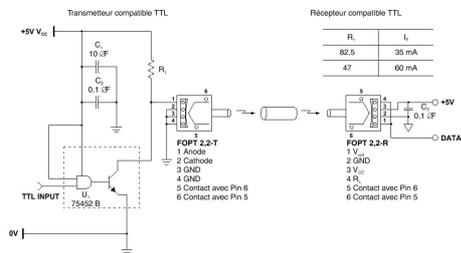

Gab. de perç./géom. de la pastille de soud.

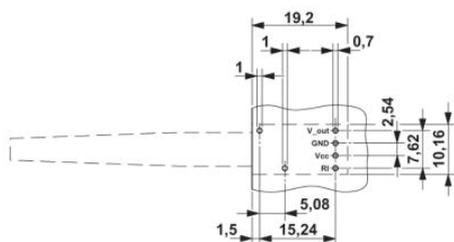

Dessin coté


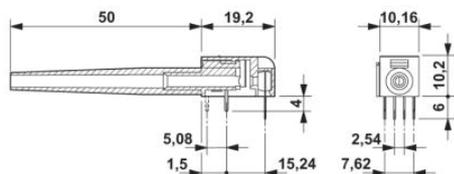


Schéma électrique



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>

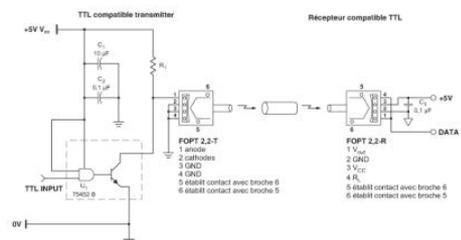

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques