
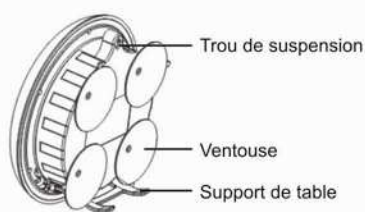


WT 3000 - Horloge radio-pilotée de salle de bain

Manuel d'instructions

VUE D'ENSEMBLE

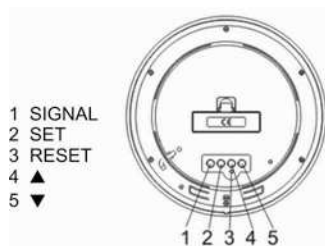

ÉCRAN LCD



CARACTÉRISTIQUES

- Horloge radio-pilotée DCF-77 avec réglage manuel en option
- Affichage de l'heure 12/24 h
- Réglage sur fuseaux horaires (± 12 h)
- Affichage de date et des jours de la semaine (7 langues)
- Affichage de la température intérieure en $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$
- Résistant à l'humidité, idéal pour les salles de bains
- Montage avec 4 ventouses, montage en mural ou poser sur table

MISE EN SERVICE

1. Tournez et soulevez le couvercle arrière.
2. Enlevez le couvercle du compartiment à piles.
3. Insérez 1 x pile AA en respectant la polarité (+/-).
4. Fermez le couvercle du compartiment à piles et le couvercle arrière.

RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE L'HEURE

Dès que la pile est installée, l'horloge se met à rechercher le signal DCF. Au bout de 3-8 minutes l'horloge reçoit le signal DCF et se règle à l'heure exacte de la radio.

Si aucun signal n'est détecté, appuyez sur la touche SIGNAL pour que l'horloge se remette à rechercher le signal DCF.

RÉGLAGE MANUEL DE L'HEURE

1. Maintenez appuyée la touche SIGNAL pendant 2 secondes pour que l'horloge arrête de recevoir le signal DCF.
2. Maintenez appuyée la touche SET pendant 2 secondes pour passer en mode réglage de l'heure.
3. Le chiffre à régler se met à clignoter.
4. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour changer la valeur.
5. Appuyez sur SET pour confirmer et aller au chiffre suivant. Voici l'ordre de réglage : Format 12/24 hr, Fuseau horaire, Heures, Minutes, Année, Mois, Jour, Langue.
6. Appuyez de nouveau sur la touche SET pour confirmer et quitter le réglage.

	display language						
	EN	GE	FR	ES	IT	NE	DR
	ENGLISH	GERMAN	FRENCH	SPANISH	ITALIAN	NETHERLANDS	DENMARK
SUNDAY	SU _(SUN)	SO _(SON)	DI _(DIM)	DO _(DOM)	DO _(DOM)	ZO _(ZON)	SO _(SON)
MONDAY	MO _(MON)	MO _(MON)	LU _(LUN)	LU _(LUN)	LU _(LUN)	MA _(MAA)	MA _(MAA)
TUESDAY	TU _(TUE)	DI _(DIM)	MA _(MAR)	MA _(MAR)	MA _(MAR)	DI _(DIM)	TI _(TID)
WEDNESDAY	WE _(WED)	MI _(MIE)	ME _(MER)	MI _(MIE)	ME _(MER)	WO _(WON)	ON _(ONS)
THURSDAY	TH _(THU)	DO _(DOM)	JE _(JEU)	JU _(JUE)	GI _(GIO)	DO _(DOM)	TO _(TID)
FRIDAY	FR _(FRI)	FR _(FRE)	VE _(VEN)	VI _(VIE)	VE _(VEN)	VR _(VRI)	FR _(FRE)
SATURDAY	SA _(SAT)	SA _(SAB)	SA _(SAM)	SA _(SAB)	SA _(SAB)	ZA _(ZAA)	LO _(LON)

Affichage des jours de la semaine en 7 langues

AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE

La température intérieure s'affiche automatiquement au bout de 3-8 minutes après le réglage. Appuyez sur la touche ▼ pour basculer entre les formats d'affichage de température °C et °F.

EMPLACEMENT

L'horloge de salle de bain peut être placée selon 3 façons:

- Sortez les supports de table de l'arrière de l'horloge et placez celle-ci sur une table ou un bureau.
- L'accrocher à un mur par le trou suspension.
- L'accrocher sur une paroi lisse avec les ventouses.

RÉINITIALISER

Appuyez sur la touche RESET pour restaurer les réglages par défaut.

PRÉCAUTIONS

- Installez l'appareil en intérieur.
- N'exposez pas l'appareil à des forces et des chocs excessifs.
- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes, directs du soleil, à la poussière ou à l'humidité.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Évitez tout contact avec des matériaux corrosifs.
- Ne jetez pas l'appareil dans le feu, elle risque d'exploser.
- N'ouvrez pas le coffret de l'appareil et n'altérez aucun de ses composants.

Avertissements de sécurité concernant les piles

- Lisez attentivement toutes les instructions avant la première utilisation.
- Utilisez uniquement des piles alcalines, ne pas des piles rechargeables.
- Installez les piles en respectant le sens des polarités (+/-).
- Remplacez toujours toutes les piles en même temps.
- Ne combinez pas des piles usagées avec des piles neuves.
- Retirez immédiatement les piles déchargées de l'appareil.
- Retirez les piles lorsque vous n'envisagez pas d'utiliser votre appareil avant longtemps.
- N'essayez pas de recharger des piles qui ne sont pas rechargeables et ne jetez aucune pile dans le feu (elle risque d'exploser).
- Rangez vos piles de façon à ce qu'aucun objet métallique ne puisse mettre leurs bornes en court-circuit.
- Évitez d'exposer les piles à des températures extrêmes, à une humidité extrême et aux rayons directs du soleil.
- Conservez vos piles hors de portée des enfants. Elles présentent un risque d'étouffement.

Noter l'obligation de la Loi sur la batterie



Les piles ne doivent pas être déposées avec vos ordures ménagères. Dans le cas où vous le faites vous risquez de provoquer des dommages importants à votre environnement ou à la santé d'autrui. Vous pouvez rendre les piles usagées à votre commerçant qui vous les a vendues ou d'office à une collecte. Vous en tant qu'utilisateur ou consommateur vous êtes obligés par la loi de retourner les piles usagées!

SPÉCIFICATIONS

Dimensions:	Ø 172 x 54mm
Alimentation:	1 x AA Mignon LR06 1.5V
Plage de mesure de température:	-9°C à +50°C (15,8° F à 122°F)
Résolution:	0.1°C/ 0.1°F
Précision:	± 1°C/ 1°F