



Fiche technique | Numéro d'article: 267-412

Porte conducteurs; Avec pieds de fixation encliquetables; 7 pôles; partie inférieure

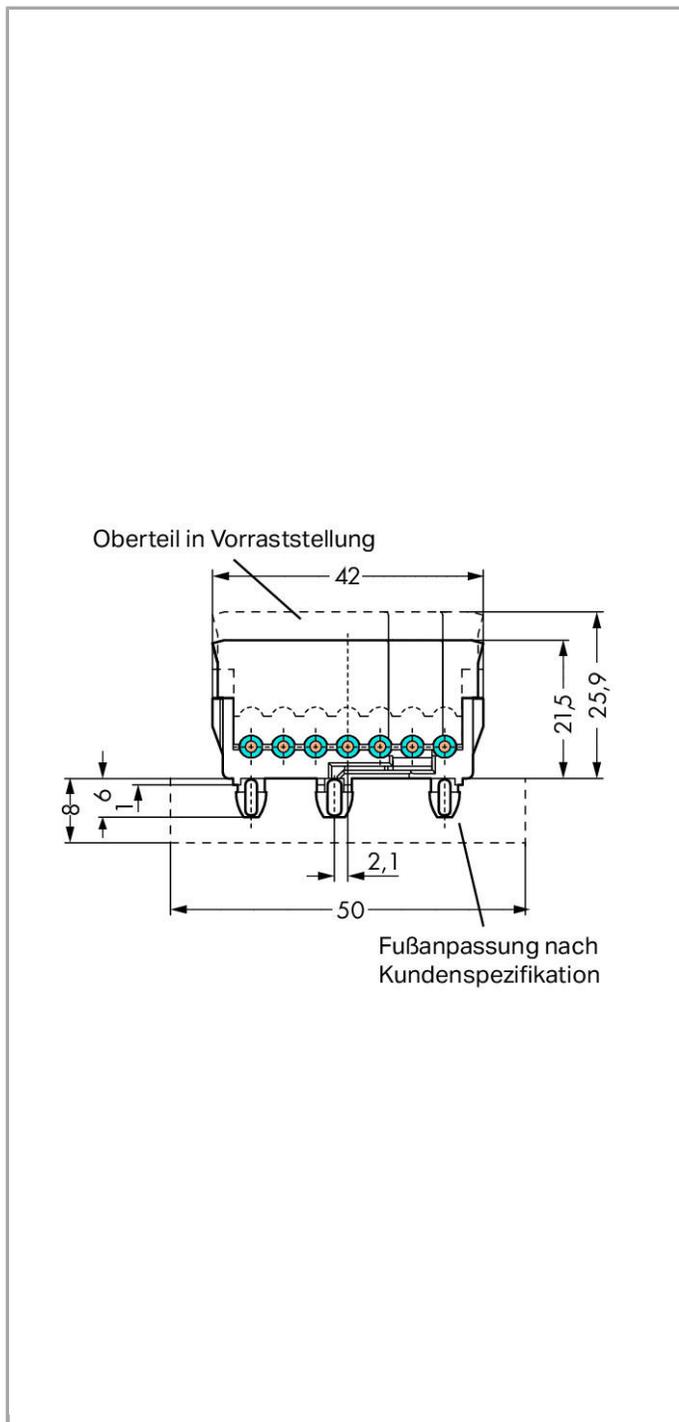

[www.wago.com/267-412](http://www.wago.com/267-412)

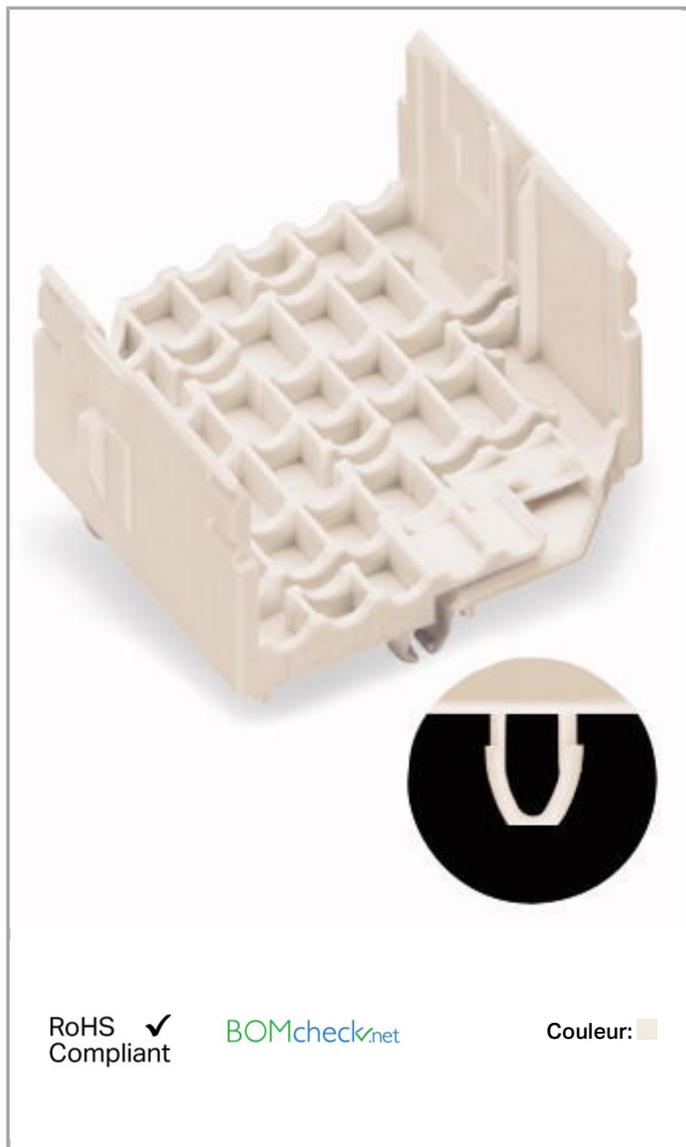

Description du produit :

—

- Système de connexion flexible en fonction des besoins, par système de modules, 5 à 11 pôles
- Élargissement ultérieur de système possible
- Taille compacte

## Données

### Données électriques

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

Tension de référence (III / 2)	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 2)	4 kV
Courant	6 A
Légende Données de référence	(III / 2) ≙ Catégorie de surtension III / degré de pollution 2

### Données de raccordement

Technique de connexion	Raccordement par perçage d'isolant
Conducteur rigide	1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / ...
Nombre de types de connexion	1
nombre des niveaux	1

### Données géométriques

Largeur	40 mm / 1.575 inch
Hauteur utile	21,5 mm / 0.846 inch
Profondeur	42 mm / 1.654 inch

### Données du matériau

Couleur	blanc
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Matériau des ressorts de serrage	Ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi)
Matériau du contact	Cuivre électrolytique (Ecu)
Surface du contact	étamé
Charge calorifique	0.143 MJ
Poids	4.93 g

### Conditions d'environnement

Résistance à la température	105 °C
-----------------------------	--------

## Dates commerciales

Type d'emballage	bag
Country of origin	CN
GTIN	4050821830290
Customs Tariff No.	39269097900
Product Group	8 (Misc. Chassis Mount Blocks)

## Autorisations / certificats

### Approbations spécifiques au pays

Logo	Approbation	Nom du certificat
	CCA DEKRA Certification B.V.	NL-47718
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	71-100641
	VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	40032309

## Téléchargements

### smartDATA

#### CAD data

3D Download 267-412	URL	Téléchargement
---------------------	-----	----------------

Sous réserve de modifications.