 
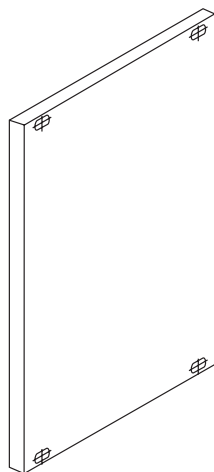
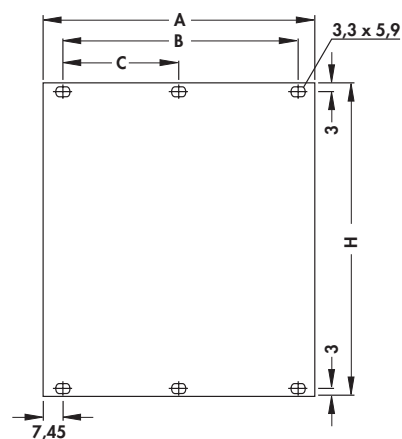


Teilfrontplatten
Part Front Panels
Faces avant partielles

TFP


Art. Nr. Art. No. Art. n°	Teileinheiten (TE) Width units (HP) Unités de largeur (UL)	Maße (mm) Dimensions (mm)			Höheneinheit Height unit Unités de hauteur
		A	B	C	
TFP ... 3	3	14,9			3 HE / U / UH H = 128,4 mm
TFP ... 4	4	20,0			
TFP ... 5	5	25,1			
TFP ... 6	6	30,2			
TFP ... 7	7	35,3			
TFP ... 8	8	40,3			
TFP ... 9	9	45,4			
TFP ... 10	10	50,5	35,6		
TFP ... 12	12	60,7	45,7		
TFP ... 14	14	70,8	55,9		
TFP ... 16	16	81,0	66,0		
TFP ... 18	18	91,1	76,2		
TFP ... 20	20	101,3	86,4		
TFP ... 21	21	106,4	91,4		
TFP ... 24	24	121,6	106,7		
TFP ... 28	28	141,9	127,0		
TFP ... 40	40	202,9	188,0		6 HE / U / UH H = 261,8 mm
TFP ... 42	42	213,1	198,1	96,5	
TFP ... 60	60	304,5	289,6	147,3	
TFP ... 63	63	319,7	304,8	152,4	
TFP ... 84	84	426,4	411,5	203,2	
... bitte Höheneinheit angeben: 3 = 3 HE 6 = 6 HE		... please indicate height unit: 3 = 3 U 6 = 6 U		... veuillez indiquer unité de hauteur: 3 = 3 UH 6 = 6 UH	
Falls mit eingepreßtem Metallnippel gewünscht, bitte „MN 2“ anhängen, z.B. TFP 3 10 MN 2		Should you require metal press-in nipples, please add „MN 2“ to the order code, i.e. TFP 3 10 MN 2		Si vous souhaitez des raccords métalliques montés, veuillez ajouter „MN 2“ p.ex. TFP 3 10 MN 2	

Oberfläche: naturfarbig eloxiert
Surface: clear anodised
Finition: anodisée nature
M
M 109

 Teilfrontplatten mit SMD-Kartenhalter
 Frontplatten nach Kundenwunsch
 „Plusline“ Zubehör
 Systemgehäuse RackCase

 Part Front Panels with SMD-Bracket
 Front Panels to Customer's Request
 „Plusline“ Accessories
 System Cases RackCase

 Faces avant partielles avec support de cartes SMD → M 115
 Faces avant à la demande du client → L 25 – 26
 „Plusline“ Accessoires → M 16 – 22
 Boîtiers à système RackCase → M 39 – 52