


Fiche technique | Numéro d'article: 756-9206/050-000

Connecteurs pour câbles de capteurs et d'actionneurs; 5 pôles; Connecteur mâle M12 coudé




www.wago.com/756-9206/050-000

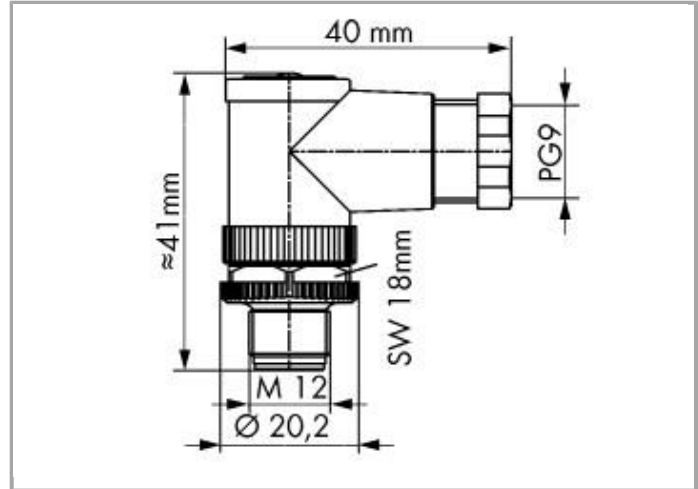

RoHS ✓
Compliant

BOMcheck.net

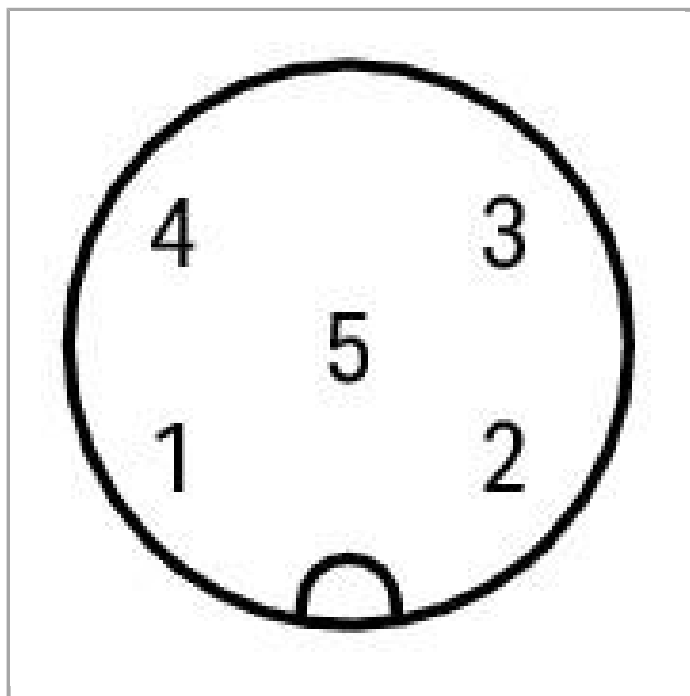

Anschließbare Leitung
Ø 6 ... 8 mm / 0,14 - 0,5 mm²

Données

Données techniques

Version de raccordement	M12 plug
Nombre de pôles	5
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	90°
Steckgesichtkodierung Leitung/Adapter 1 1	A coded

Données de raccordement

Type de connexion 1	Federtechnik
Conducteur rigide	0,14 ... 0,5 mm ² / ...

Données mécaniques

Diamètre raccordable du câble gainé	6 ... 8 mm
Poids	25 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... 85 °C
Indice de protection	IP67

Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4050821114277
Customs Tariff No.	85369010000



Téléchargements

Documentation

System Description

767 Series, SPEEDWAY accessories, data sheet

Jun 19, 2013

Téléchargement

455,0 kB

Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
Tremblay-en-France
BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Téléphone : 01 48 17 25 90 | Fax : 01 48 63 25 20
E-mail : info-fr@wago.com | Web : www.wago.fr

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.