

Eclairage de secours C-LUX Standard, montage au mur et au plafond

Code : 000558470



Les appareils électriques et électroniques usagés (DEEE) doivent être traités individuellement et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage des appareils.

Suite à l'application de cette réglementation dans les Etats membres, les utilisateurs résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement leurs appareils électriques et électroniques usagés dans les centres de collecte prévus à cet effet.

En France, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous envisagez d'acheter un produit neuf similaire.

Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les retirer de l'appareil et les déposer dans un centre de collecte.

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, ZAC Englos les Géants Lieu-dit Rue du Hem, TSA 72001 SEQUEDIN, 59458 Lomme CEDEX/France.

Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, micro-films ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement aux intitulés exacts mentionnés dans les différents menus et paramètres de l'appareil.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

Pour tout renseignement, contactez notre service technique au 0892 897 777


© Copyright 2014 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/11-15/JV

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Fiche technique

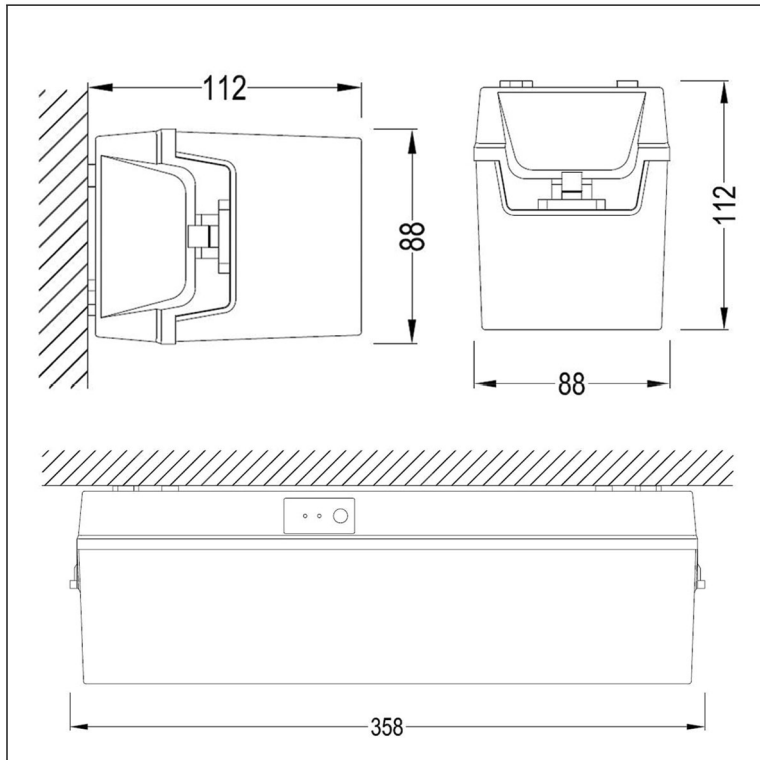

Système d'éclairage LED d'issue de secours et de sécurité IP54 compact et universel, utilisable en tant qu'éclairage d'urgence à un seul accu avec fonction de test automatique. Signalisation via 2 LEDs, avec bouton de test, conforme à DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838 pour installations conformes à DIN VDE 0108/10.89 pour un fonctionnement séparé.

- Durée de fonctionnement de 3 heures
- Commutation permanente ou commutation de secours
- Plage de détection de 14 mètres
- Montage au mur ou au plafond
- Boîtier en plastique ABS, RAL 9003 (blanc)
- Couvercle en polycarbonate, résistant
- Pictogrammes en PET, autoadhésifs
- 1 assortiment de pictogrammes standards fournis (sortie de secours/porte en dessous, issue de secours vers la gauche, issue de secours vers la droite)
- Température ambiante autorisée 5°C à 35°C
- Tension secteur 230 V/AC
- Eclairage 24 LEDs
- Puissance consommée 7 W
- Indice de protection IP54
- Classe de protection II
- Accu NiMH 2,4 V/2400 mAH
- Dimensions (A x B x C) : 358 x 112 x 88 mm
- Fabrication : B-SAFETY ou équivalente