

QP 1,5/ 1-M

Référence: 3051043

L'illustration représente différentes versions du produit (éléments gauche, intermédiaire et droit) en différents coloris



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3051043>

Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement rapide, Nombre de pôles: 1, section :0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, Largeur: 5,2 mm, Hauteur: 40 mm, Coloris: gris

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 082891
Unité d'emballage	50 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 291 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Description des produits

Elément enfichable central, boîtier gauche avec cran d'arrêt, ouvert à droite sans flasque

Données techniques

Dimensions

Largeur	5,2 mm
Longueur	20 mm
Hauteur	40 mm

Caractéristiques techniques

Courant de charge maximal	17,5 A (pour une section de conducteur de 1,5 mm ²)
Tension de choc assignée	6 kV

Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	III
Groupe d'isolant	I
Connexion selon la norme	CEI 61984
Intensité nominale I_N	17,5 A
Tension nominale U_N	500 V
Nombre de pôles	1

Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur rigide min.	0,25 mm ²
Section de conducteur rigide max.	1,5 mm ²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	24
Section du conducteur AWG/kcmil max.	16
Section de conducteur souple min.	0,25 mm ²
Section de conducteur souple max.	1,5 mm ²
Section de conducteur souple AWG min.	24
Section de conducteur AWG souple max.	16
Mode de raccordement	Raccordement rapide
Matériau isolant de fil	PVC/PE
Structure du cordon selon VDE 0295 / plus petit diamètre de fil	VDE 0295 KI.1-5

Approbations

Homologations

CSA, cULus Recognized, GL

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires


Article	Désignation	Description
Connecteur mâle/adaptateur		
0201731	MPS-IH BK	Manchon isolant, Coloris: noir
0201689	MPS-IH BU	Manchon isolant, Coloris: bleu
0201702	MPS-IH GN	Manchon isolant, Coloris: vert
0201728	MPS-IH GY	Manchon isolant, Coloris: gris
0201676	MPS-IH RD	Manchon isolant, Coloris: rouge
0201663	MPS-IH WH	Manchon isolant, Coloris: blanc
0201692	MPS-IH YE	Manchon isolant, Coloris: jaune
0201744	MPS-MT	Fiche de contrôle
3030983	PS-5	Adaptateur d'essai, Coloris: rouge
3038723	PS-5/2,3MM RD	Fiche de contrôle, Coloris: rouge
0201647	RPS	Fiche de réduction, Coloris: gris
Flasque		
3036725	DP PS-5	Entretoise, Coloris: rouge
Outil		
1204517	SZF 1-0,6X3,5	Outil de déverrouillage, pour blocs de jonction ST, s'utilise aussi comme tournevis pour tête fendue, dimensions : 0,6 x 3,5 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant

Schémas

Schéma électrique



Dessin schématique

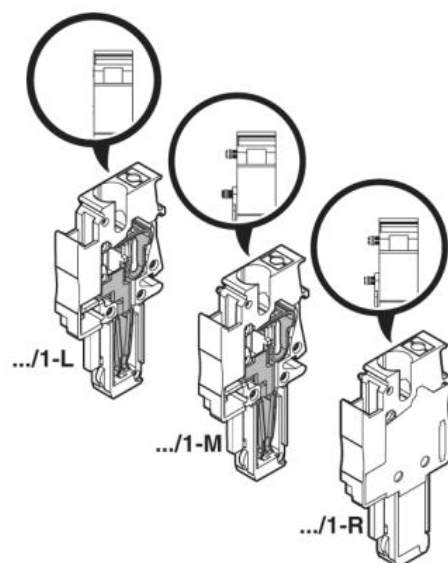

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques