

VS-SCRJ-POF-FA-IP20

Référence: 1654879




<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1654879>

Connecteur FO SCRJ, IP20, duplex, raccordement autodénudant, pour fibre polymère 980/1000 µm, pour diamètre de brin individuel de 2,2 mm

Ethernet

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

| | |
|-----------------------------|---|
| EAN |  4 046356 028844 |
| Unité d'emballage | 1 pcs. |
| Tarif douanier | 85367000 |
| Poids brut par pièce | kg |
| Donnée de page de catalogue | Page 212 (PC-2009) |

Données techniques

Caractéristiques mécaniques

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Nombre de pôles | 2 |
| Enfichable | SCRJ selon CEI 61754-24 |
| Type de fibre | Fibre POF A4A |
| Fibre | 980/1000 µm |
| Diamètre embout | 2,50 mm |
| Cycles d'enfichage | ≥ 1000 |
| Coloris | noir |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 70 °C |

 
Indications concernant les matériaux

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du boîtier | PBT |
| Matériau de l'embout | Alliage de cuivre |
| Coloris porte-embout | bleu |
| Indice de protection | IP20 |

Caractéristiques optiques

| | |
|-------------|------------------------------------|
| Atténuation | ≤ 1,5 dB (Atténuation d'insertion) |
|-------------|------------------------------------|

Approbations



Homologations GOST

Homologations demandées :


Homologations EX :

Accessoires

| Article | Désignation | Description |
|--------------|--------------------|---|
| Outil | | |
| 1206146 | KAMES LWL | Couteau à dégainer pour fibres polymère, gaine extérieure |
| 2744199 | PSM-FO-STRIP | Pince à dénuder pour décaler les éléments individuels du câble FO. Convient parfaitement aux câbles polymères et HCS. Une mécanique spéciale et des formes de lame précises permettent d'éviter d'endommager la fibre optique. Dimensions : (L x l x H) 160 x 130 x 36 mm |
| 1656673 | VS-SCRJ-POF-POLISH | Jeu de remplissage pour VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-POLISH, comprenant deux lames de polissage et un disque de polissage |


Schémas

Dessin coté

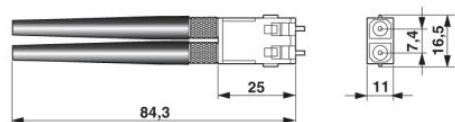

Connecteur SCRJ IP 20

Dessin schématique

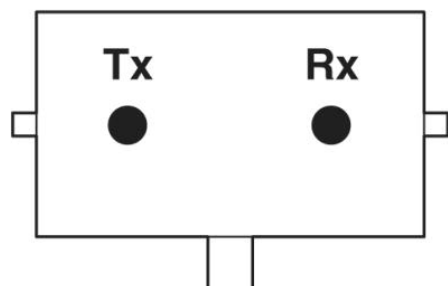

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques