


SFL (2,8-0,8)D32

Référence: 2285302

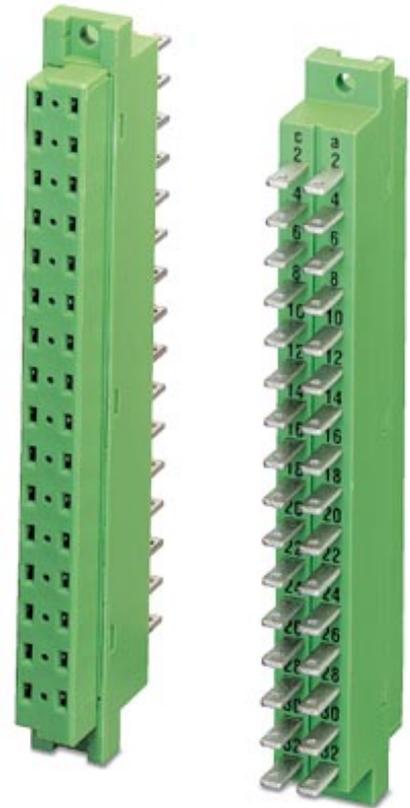

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2285302>

Connecteur femelle à sortie pour clips, Nbre. pôles: 32, Pas: 0 mm,
Connectique: raccordement par clips, Coloris: vert, Surface des
contacts: étain

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 055905
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques**Cotes / pôles**

Longueur	10,6 mm
Hauteur	27,6 mm

Largeur	95 mm
Pas	0 mm
Nombre de pôles	32
Diamètre de perçage	2,8 mm

Caractéristiques techniques

Famille d'articles	SFL (2,8-0,8)
Groupe d'isolant	II
Tension de choc assignée (III/3)	2,5 kV
Section nominale	0 mm ²
Matériau isolant	PA-F
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB

Approbations



Homologations GOST

Homologations demandées :


Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Câble/conducteur		
1406700	PT/FS 2,8	Manchon isolant, contre contacts accidentels, s'enfile sur le conducteur avant le montage pour clips 2,8 mm

Schémas

Dessin coté

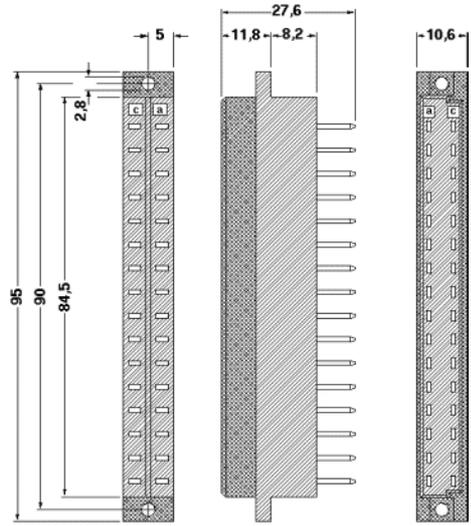

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques