

FLRP/ICV 80

Référence: 1808353



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1808353>

Paire de guide-cartes, s'introduit dans la rainure ICV/...G, hauteur : 86 mm, diamètre de perçage : 3,4 mm

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 047023
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 501 (CC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Approbations


Homologations


Homologations demandées :

Homologations EX :


Schémas

Gab. de perç./géom. de la pastille de soud.

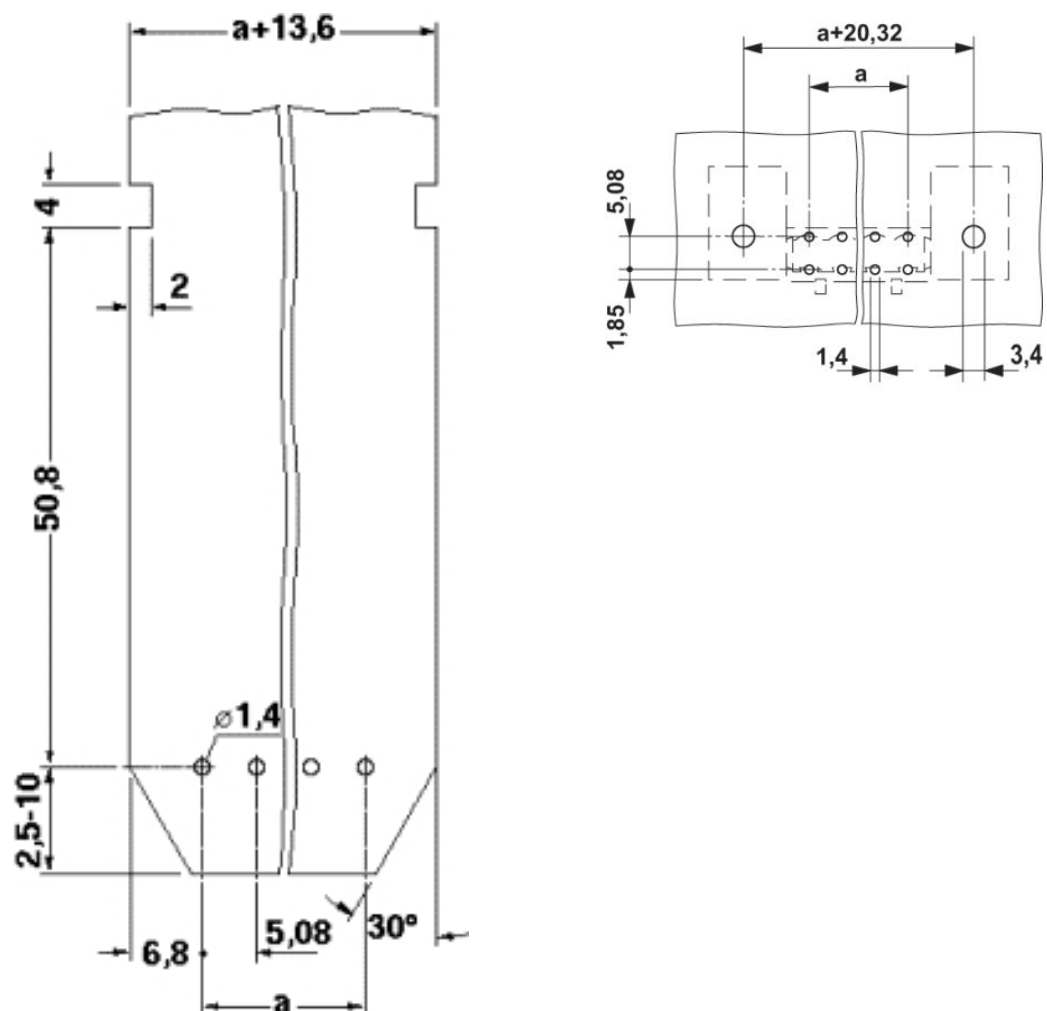

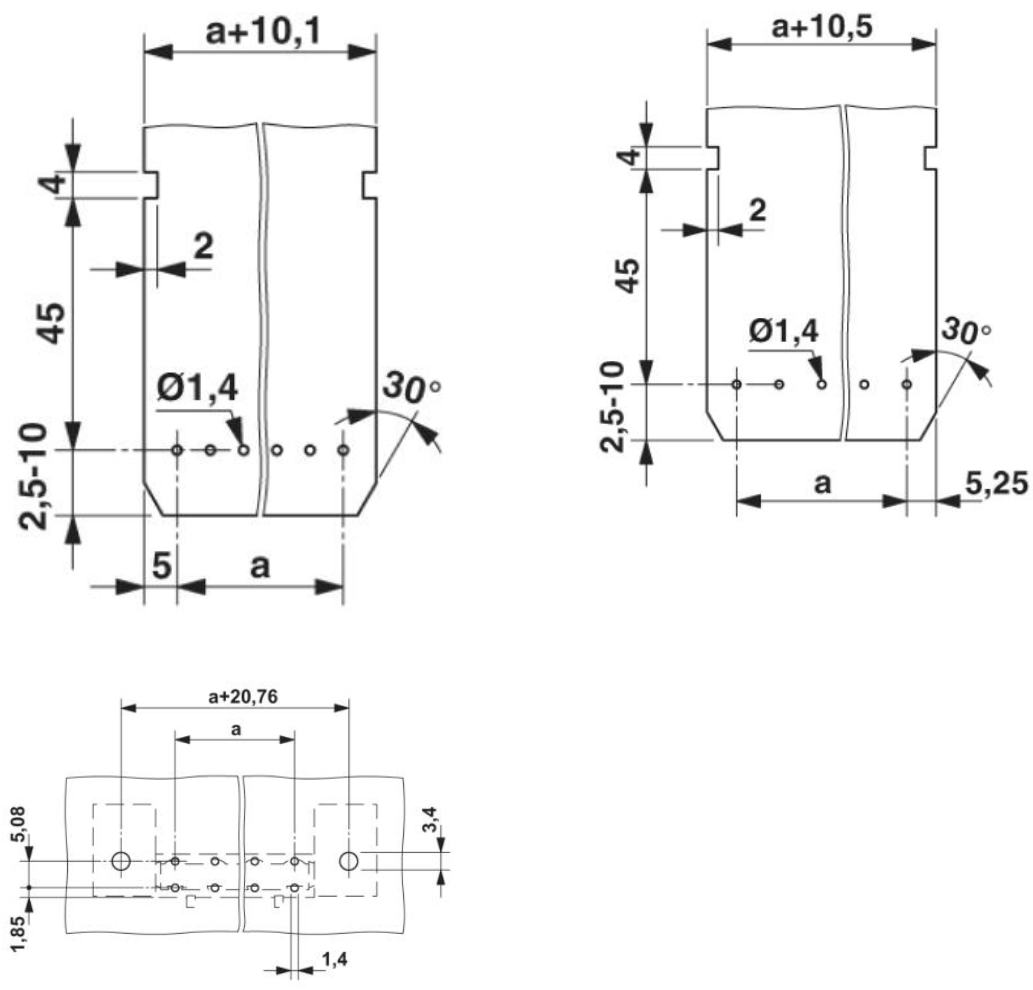

Dessin coté

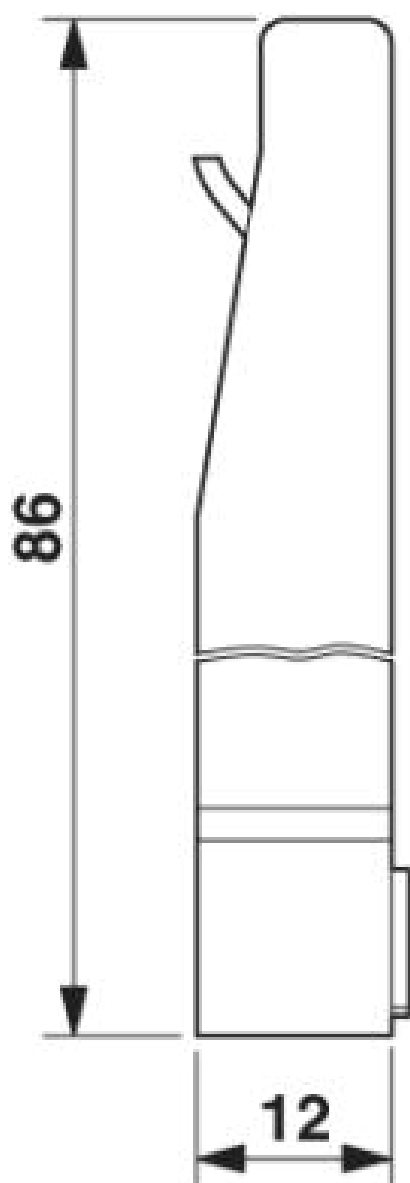

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques