

MCO 1,5/ 4-G1L-3,5 KMGY

Référence: 2278364

L'illustration montre la version à 5 pôles



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2278364>

Embase, Intensité nominale: 8 A, Tension de référence (III/2): 160 V, Nbre. pôles: 4, Pas: 3,5 mm, Montage: Soudage, Article avec sortie de broche latérale

Caractéristiques commerciales

EAN	4 046356 292979
Unité d'emballage	50 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 180 (CC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Cotes / pôles

Pas	3,5 mm
Cote a	10,5 mm
Nombre de pôles	4
Dimensions des picots	0,8 x 0,8 mm
Diamètre de perçage	1,2 mm

Caractéristiques techniques

Famille d'articles	MCO 1,5/-G1L
Groupe d'isolant	I
Tension de choc assignée (III/3)	2,5 kV

Tension de choc assignée (III/2)	2,5 kV
Tension de choc assignée (II/2)	2,5 kV
Tension assignée (III/2)	160 V
Tension assignée (II/2)	320 V
Intensité nominale I_N	8 A
Tension nominale U_N	160 V
Courant de charge maximal	8 A
Matériau isolant	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Tension nominale UL/CUL Usegroup B	300 V
Intensité nominale UL/CUL Usegroup B	8 A
Tension nominale UL/CUL Usegroup D	300 V
Intensité nominale UL/CUL Usegroup D	8 A

Approbations



Homologations

cULus Recognized, GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires


Article	Désignation	Description
---------	-------------	-------------

Généralités


2199618	CR MSTBO-G1	Onglet de détrompage
---------	-------------	----------------------

Schémas

Gab. de perç./géom. de la pastille de soud.

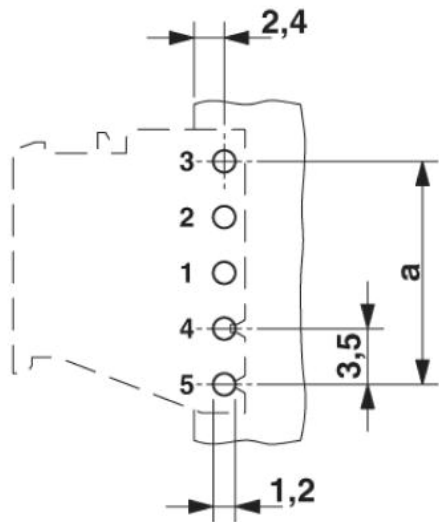

Diagramme

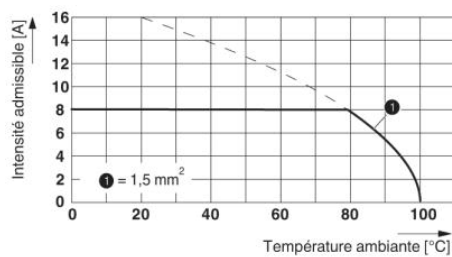

Courbe de derating pour : MC 1,5/...-ST-3,5 avec MCO 1,5/...-G1L(R)-3,5 KMGY

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques