

MSTBC-MT 1,5-2,5 BA

Référence: 3190658

Livraison en ruban - Veuillez respecter le dessin !



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3190658>

Contact femelle modulaire, à enfiler dans le capot MSTBC après sertissage du conducteur, pour conducteurs de 1,5 à 2,5 mm², sous forme de ruban

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 249267
Unité d'emballage	3500 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 497 (CC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Caractéristiques techniques

Intensité nominale	12 A
Section de conducteur souple min.	1,5 mm ²
Section de conducteur souple max.	2,5 mm ²

Caract. de raccord.

Diamètre du fil avec isolant	2,11 mm ... 3,1 mm
Longueur de dénudage des fils	4 mm

Indications sur les matériaux

Matériau de contact	CuFe
---------------------	------

Matériau de surface du contact

étamé

Approbations



Homologations


GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté

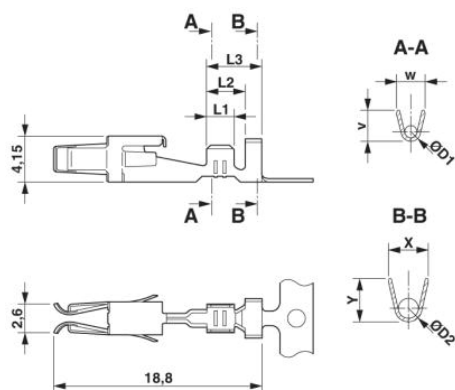

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques