

SACC-M12 NUT PRESS

Référence: 1437889



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1437889>

Connecteur femelle M12, vissage de boîtier, modèle à insertion en force, pour tous les porte-contacts à soudure à vague et THR compatibles SPEEDCONNEC

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 457552
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85389099
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 34 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C
---------------------------------------	------------------

Caractéristiques générales

Normes / Spécifications	CEI 61076-2-101
Matériau	CuZn (nickelé)
Matériau du joint	EPDM (Joint torique)
Type de montage	M12 x 1

Approbations



Homologations


GOST

Homologations demandées :


Homologations EX :

Schémas

Dessin coté

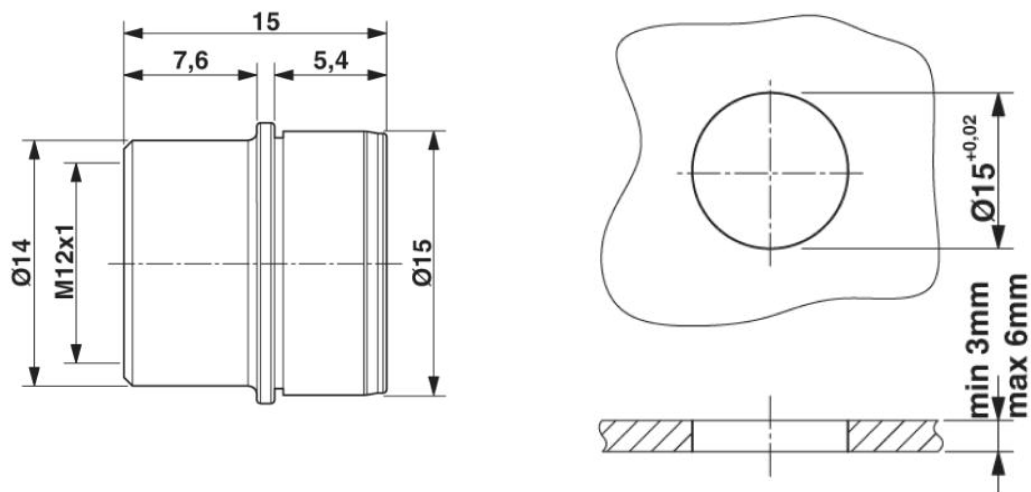

Alésage boîtier

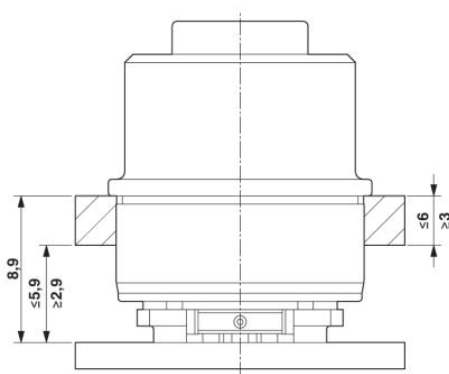

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques