


AI 0,75- 8 BU-B

Référence: 3201547


L'illustration représente la version AI 1,5 – 8 en rouge

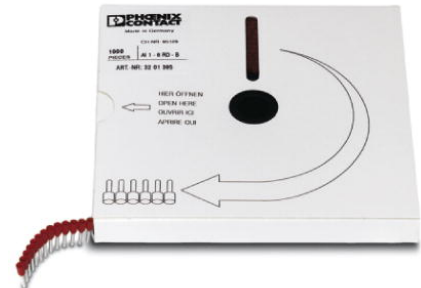

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3201547>

Embout, Longueur: 14 mm, Coloris: bleu

Caractéristiques commerciales

| | |
|-----------------------------|--|
| EAN |  4 017918 126278 |
| Unité d'emballage | 1000 pcs. |
| Tarif douanier | 85369010 |
| Poids brut par pièce | kg |
| Donnée de page de catalogue | Page 660 (CL-2009) |

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Longueur (b) | 14 mm |
| Coloris | bleu |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
| Température de courte durée | 120 °C |
| Température permanente max | 105 °C |
| Composants | exempt de silicone et d'halogène |
| Matériau | Cu-E |
| Longueur de la douille | 8 mm |
| Cote interne collier isolant (d) | 2,8 mm |
| Diamètre de la douille | 1,3 mm |
| Epaisseur collet d'isolation | 0,25 mm |

| | |
|------------------------|---------|
| Epaisseur des manchons | 0,15 mm |
|------------------------|---------|

Approbations



Homologations


cCSAus, GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté

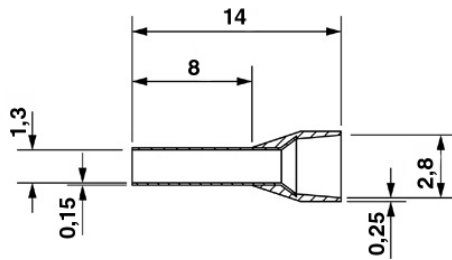

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques