

# CD 60X80 BU

Référence: 3240315


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240315>

Goulotte, bleue, composée d'une partie supérieure et d'une partie inférieure, largeur : 60 mm, hauteur : 80 mm, longueur : 2 000 mm

## Caractéristiques commerciales

|                      |                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 046356 507950 |
| Unité d'emballage    | 10 pcs.                                                                                              |
| Tarif douanier       | 39259020                                                                                             |
| Poids brut par pièce | kg                                                                                                   |

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Généralités

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Longueur (b)                          | 2000 mm         |
| Hauteur                               | 80 mm           |
| Largeur (a)                           | 60 mm           |
| Coloris                               | bleu            |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94   | V0              |
| Température ambiante (fonctionnement) | -5 °C ... 60 °C |
| Composants                            | sans plomb      |
| Matériau                              | PVC             |

## Approbations



Homologations

CSA, UL Recognized, VDE Zeichengenehmigung

Homologations demandées :

Homologations EX :

## Accessoires


| Article | Désignation | Description |
|---------|-------------|-------------|
|---------|-------------|-------------|

### Généralités

|         |                |                                                                                                             |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3240333 | CD COVER 60 BU | Flasque pour goulotte, bleu, longueur : 60 mm, longueur : 2 000 mm                                          |
| 3240284 | CD WR          | Etrier de retenue de fil universel, perforé, pour goulottes                                                 |
| 3240498 | RVT-PA 4       | Rivet à expansion plastique, pour diamètre de perçage de 4 mm et une épaisseur de matériau de 1,5... 6 mm   |
| 3240499 | RVT-PA 6       | Rivet à expansion plastique, pour un diamètre de perçage de 6 mm et une épaisseur de matériau de 1,5...6 mm |
| 1212478 | UNIFOX-RVT P 4 | Outil à riveter destiné aux rivets à expansion plastiques RVT-PA 4                                          |
| 1212509 | UNIFOX-RVT P 6 | Outil à riveter destiné aux rivets à expansion plastiques RVT-PA6                                           |

## Schémas

Dessin coté

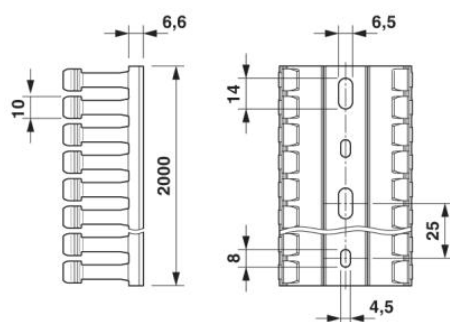

Le perçage du sol est conforme à DIN EN 50085

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques