

## C-RCI 2,5/M4

Référence: 3240023

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240023>Cosse à anneau, bleue, 1,5-2,5mm<sup>2</sup>, M4

### Caractéristiques commerciales

EAN	
Unité d'emballage	100 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 671 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

### Données techniques

#### Généralités

Longueur (b)	23 mm
Largeur (a)	8,5 mm
Coloris	bleu
Longueur à dénuder	8 mm
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 105 °C
Composants	Exempt d'halogène
Matériau	Cuivre
Longueur cône d'entrée isolant (c)	11 mm
Cote interne collier isolant (d)	4,5 mm
Espace milieu-cône d'entrée isolant (e)	7,8 mm

---

Diamètre intérieur (f)	4,3 mm
Epaisseur du matériel (g)	0,8 mm

### Approbations

Homologations


Homologations demandées :

Homologations EX :

---

### Schémas

Dessin coté

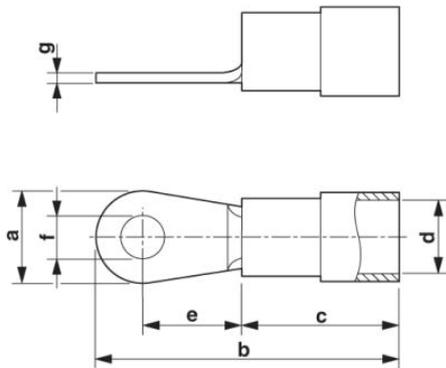

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques