

## HC-CBU

Référence: 1676860



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1676860>

Douille pour le détrompage de 16 connecteurs max.

### Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 129484
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	73181510
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 553 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

### Données techniques

#### Autres caractéristiques

Matériau	Acier
Remarque	Empêche également en grande partie un enfichage en biais ; prescrit pour les isolants pour contact des séries HC-D... et HC-DD...
Conseils pour le montage	Non utilisable sur le système modulaire.

### Approbatons


Homologations

Homologations demandées :


Homologations EX :

## Schémas

### Schéma électrique

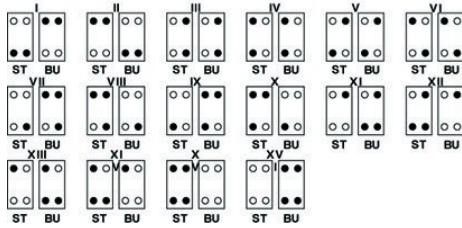

Détrompage pour capots avec un isolant

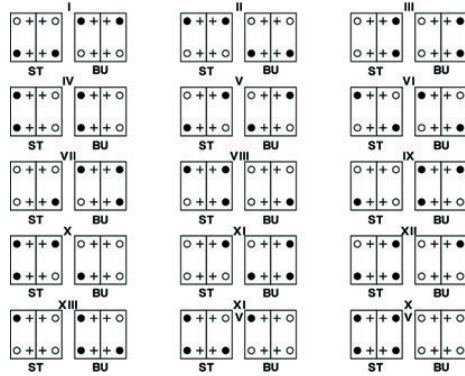

Détrompage pour capots avec deux isolants

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques