

SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L180-06

Référence: 1524776


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1524776>

Connecteur femelle encastrable pour capteurs/actionneurs, 3 pôles, M8, montage vissé/sur face arrière avec filetage M8, protégé contre la torsion, raccordement soudé droit, version à picots de soudage de 6 mm de longueur

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 950101
Unité d'emballage	20 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 24 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Courant de référence à 40 °C	4 A
Tension de référence	60 V
Nombre de pôles	3
Résistance de contact	≤ 3 mΩ
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C

Caractéristiques générales

Normes / Spécifications	Connecteur M8 CEI 61076-2-104
-------------------------	-------------------------------

Détrompage	A - standard
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3
Indice de protection	IP67
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Au
Matériau de porte-contacts	PA 66
Matériau de la molette	laiton, nickelé
Matériau du joint	NBR
Type de montage	Montage face arrière M8 x 1 avec contre-écrou
Mode de raccordement	Picots de soudage
Affichage d'état	Non

Approbations



Homologations

GOST


Homologations demandées :

Homologations EX :


Schémas

Gab. de perç./géom. de la pastille de soud.


Gabarit de perçage

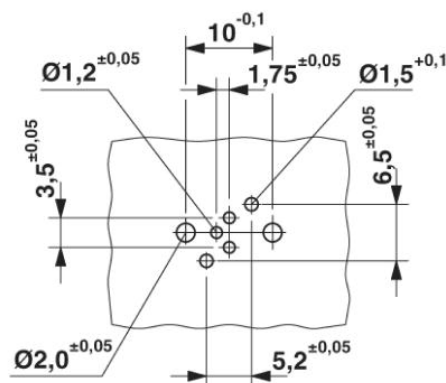

Dessin coté

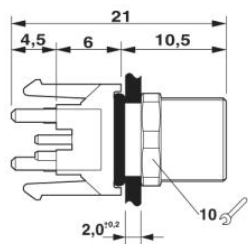

Connecteur femelle encastrable M8

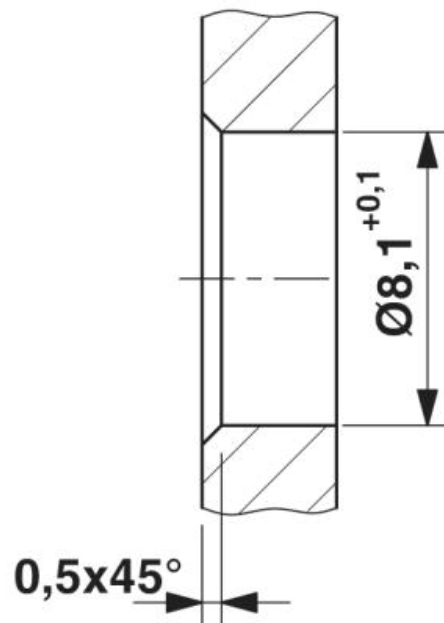

Paroi de montage avec perçage traversant

Dessin schématique

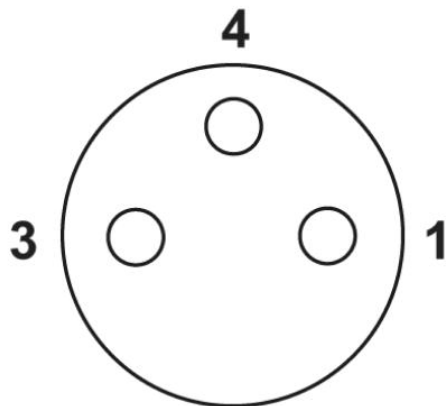


Schéma des pôles connecteur femelle M8 3 pôles, vue côté femelle

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques