

HC-CBU-MOD

Référence: 1636130


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1636130>

Douille pour le détrompage de 16 connecteurs max., pour HC modulaire

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 969400
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 553 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Matériau	Acier
Remarque	Evite en grande partie l'enfichage en biais

Approbations



Homologations


GOST

Homologations demandées :


Homologations EX :

Schémas

Schéma électrique

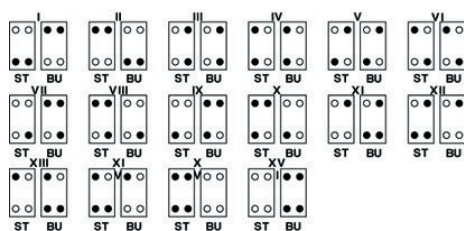

Détrompage pour capots avec un isolant

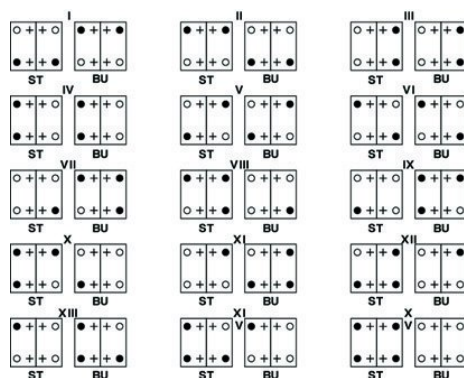

Détrompage pour capots avec deux isolants

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques