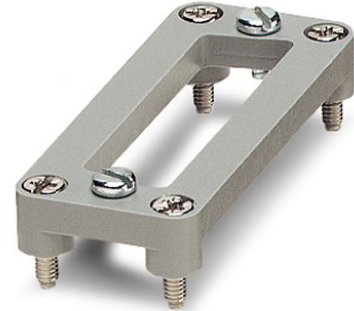



## HC-D 15-ADP/1 DSUB 25

Référence: 1775266

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1775266>

Plaque d'adaptation SUB-D, pour connecteurs SUB-D, 25 pôles, série de capots HC-D 15...

### Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 037994
Unité d'emballage	2 pcs.
Tarif douanier	85389099
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 545 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

### Données techniques

#### Autres caractéristiques

Longueur	57 mm
Hauteur	23 mm
Diamètre de perçage	3,2 mm
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Coloris	gris
Nombre de pôles	25
Type	D 15
Distance horizontale entre les trous de perçage	49,5 mm
Distance verticale entre les trous de perçage	16 mm

## Approbations



Homologations

GOST


Homologations demandées :

Homologations EX :

---

## Schémas

Dessin coté

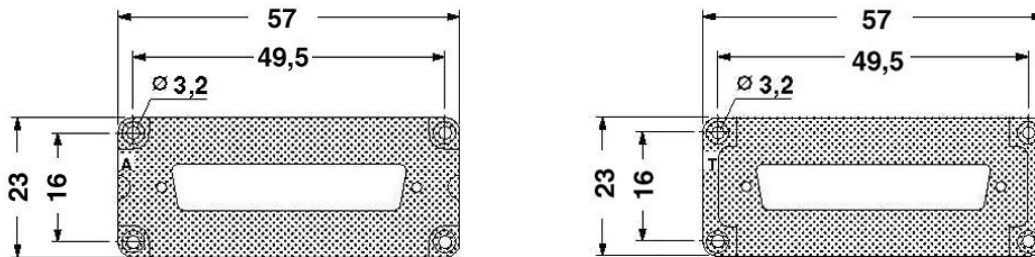

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques