

SACC-DSI-M12MS-12CON-M12

Référence: 1553488


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1553488>

Connecteur mâle encastrable pour capteurs / actionneurs, 12 pôles, M12, montage vissé/sur face arrière, avec filet M12, raccordement soudé droit

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 157278
Unité d'emballage	20 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Courant de référence à 40 °C	1,5 A
Tension de référence	30 V
Nombre de pôles	12
Résistance de contact	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C (connecteur)

Caractéristiques générales

Type de signal/catégorie	Universel
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Indice de protection	IP67
Mode de raccordement	Picots de soudage
Affichage d'état	Non

Approbations


Homologations

Homologations demandées :


Homologations EX :

Schémas

Dessin coté

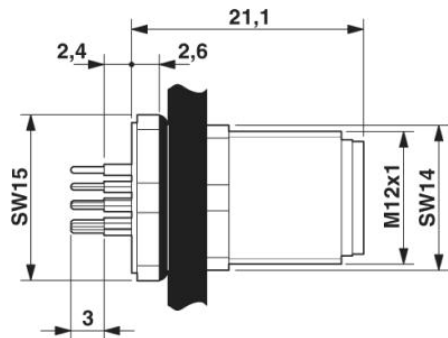

Dessin schématique

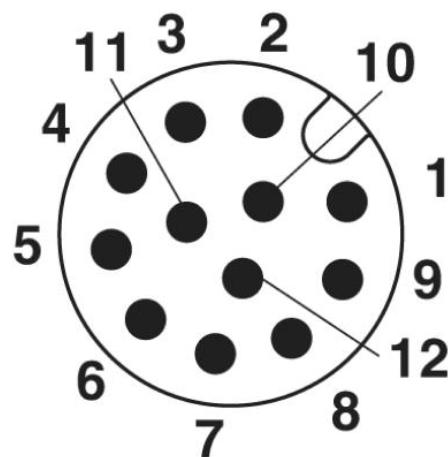

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques