

CK1,0-ED-0,5ST AU

Référence: 1409121

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1409121>

Contact à sertir tourné 1,0 mm, contact unique mâle, section de conducteur 0,14 - 0,5 mm², doré

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 619387
Unité d'emballage	100 pcs.
Tarif douanier	85389099
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Remarque	pour le SET HC-MOT-AFL
Mode de raccordement	Raccordement serté
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
Cycles d'enfichage	≥ 100
Section raccordable	0,14 mm ² ... 0,5 mm ²
Section raccordable AWG	26 ... 20
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil	4,5 mm

Indications concernant les matériaux

Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	doré

Approbations


Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté

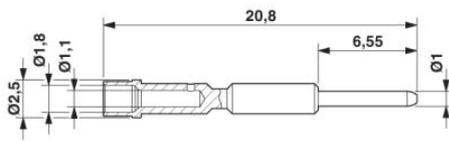

Dessin coté

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques