

SKS 8


Référence: 3240210



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240210>

Borne de raccordement pour blindage, pour mise à la terre via des barres collectrices

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 458658
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 679 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Nombre d'étages	1
Nombre de connexions	1
Coloris	argenté

Dimensions

Longueur	18 mm
Largeur	12,4 mm

Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur rigide min.	3 mm ²
Section de conducteur rigide max.	8 mm ²

Section de conducteur souple min.	3 mm ²
Section de conducteur souple max.	8 mm ²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	12
Section du conducteur AWG/kcmil max.	8
Mode de raccordement	A ressort

Approbations



Homologations


GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté

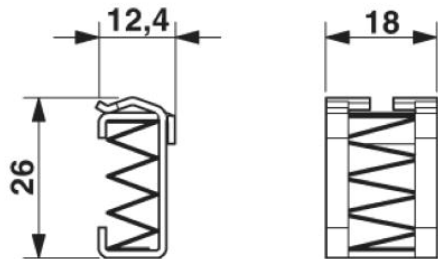

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques