

## C-BCSI 2,5/9X2,8

Référence: 3240532

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240532>

Cosse de câble mâle plat, bleue, 1,5 à 2,5 mm<sup>2</sup>, dimension de pointe  
20 x 2,8 mm

### Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 528023
Unité d'emballage	100 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

### Données techniques

#### Généralités

Longueur (b)	20 mm
Largeur (a)	2,8 mm
Coloris	bleu
Longueur à dénuder	8 mm
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 105 °C
Température de courte durée	120 °C
Température permanente max	105 °C
Composants	Exempt d'halogène
Matériau	CU
Longueur zone de contact	9 mm
Longueur cône d'entrée isolant (c)	11 mm
Cote interne collier isolant (d)	4,5 mm

Epaisseur du matériel (g)	0,8 mm
---------------------------	--------

### Approbations


Homologations  
Homologations demandées :  
Homologations EX :

---

### Schémas

Dessin coté

---

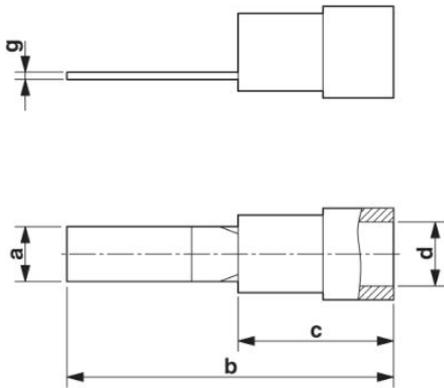

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques