

# AI-XL 10 -12 RD


Référence: 3201958

L'illustration représente l'une des versions de l'article

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3201958>

Embout, Longueur: 24 mm, Coloris: rouge

## Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 117405
Unité d'emballage	100 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 665 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Généralités

Longueur (b)	24 mm
Coloris	rouge
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Température de courte durée	120 °C
Température permanente max	105 °C
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Matériau	Cu-E
Longueur de la douille	12 mm
Cote interne collier isolant (d)	10,2 mm
Diamètre de la douille	4,6 mm
Epaisseur collet d'isolation	0,3 mm

Epaisseur des manchons	0,2 mm
------------------------	--------

### Approbations



Homologations


cCSAus, GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

### Schémas

Dessin coté

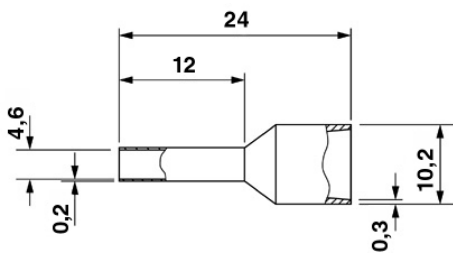

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques