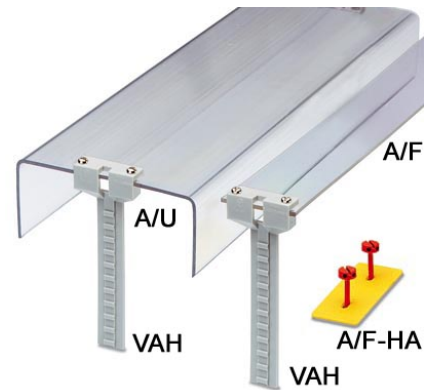


## A/F 60 METER


Référence: 1004979

L'illustration montre une combinaison des versions A/F, A/U, VAH, A/F-HA

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1004979>

Capot pour câble en nappe, pour recouvrir les barrettes de raccordement, 2 mm d'épaisseur, 6 cm de largeur, 2 butées E/UK et 2 supports réglables VAH sont en outre nécessaires. La longueur max. est 100 cm

### Caractéristiques commerciales

|                      |   |
|----------------------|---|
| EAN                  | <br>4 017918 012328 |
| Unité d'emballage    | 1 pcs.  |
| Tarif douanier       | 39206100  |
| Poids brut par pièce | kg  |

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

### Données techniques

#### Généralités

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Longueur (b)                        | 1 m              |
| Largeur (a)                         | 60 mm            |
| Coloris                             | transparent      |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2               |
| Matériau                            | Polycarbonate PC |

### Approbatons

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques