

SACC-M12-SCO PLUG

Référence: 1551493



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1551493>

Vissage de boîtier M12-SPEEDCONNEC pour isolants mâles M12, avec joint torique, pour tous les porte-contacts soudés à la vague et THR compatibles SPEEDCONNEC



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 153645
Unité d'emballage	60 pcs.
Tarif douanier	85389099
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 33 (PC-2009)

Données techniques

Autres caractéristiques

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C
---------------------------------------	------------------

Caractéristiques générales

Matériau	Zinc moulé sous pression (nickelé)
Matériau du joint	NBR
Type de montage	M12 x 1

Approbations



Homologations


GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté

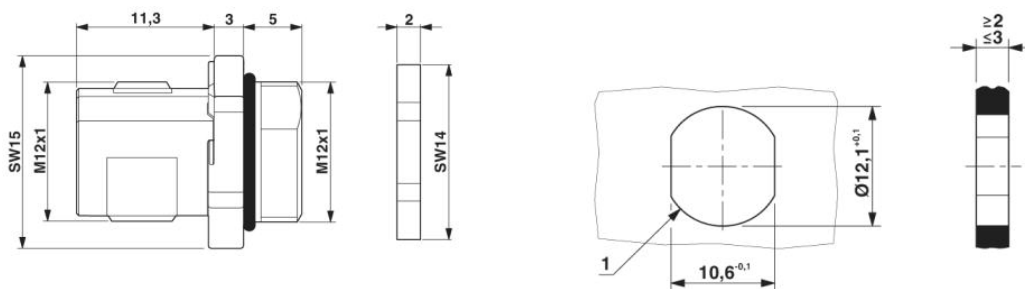

Découpe du boîtier pour filet de fixation
M12, paroi de montage avec perçage
traversant (alternativement avec surface
de protection anti-torsion)

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques