


VS-PP-F-SCRJ

Référence: 1658121

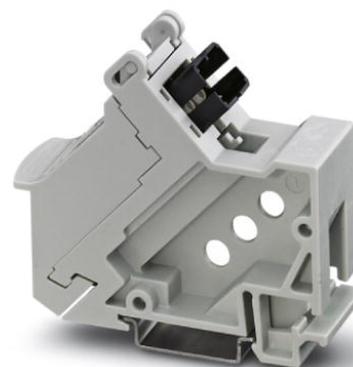

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1658121>

Panneau de brassage, SCRJ, montage sur profilé, IP20,
1 emplacement, connecteur femelle/connecteur femelle, utilisable pour
fibre de verre, multimode, HCS et polymère

Caractéristiques commerciales

| | |
|-----------------------------|---|
| EAN |  4 046356 149167 |
| Unité d'emballage | 1 pcs. |
| Tarif douanier | 85366990 |
| Poids brut par pièce | kg |
| Donnée de page de catalogue | Page 221 (PC-2009) |

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Caractéristiques mécaniques

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Nombre de pôles | 2 |
| Nombre de prises | 1 |
| Enfichable | SCRJ selon DIN EN 50377-6-1 |
| Type de fibre | GOF, HCS, POF |
| Diamètre embout | 2,50 mm |
| Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
| Diamètre extérieur du câble | 4,5 mm ... 8 mm |
| Coloris | gris |
| Température ambiante (fonctionnement) | -10 °C ... 60 °C |

Indications concernant les matériaux

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du boîtier | PC-GF |
| Matériau de l'embout | Céramique-Circonia |
| Coloris porte-embout | blanc |
| Indice de protection | IP20 |

Approbations


Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté

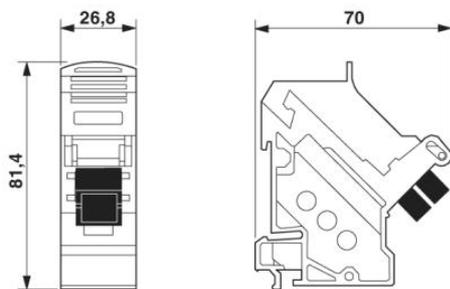

Panneau de jonction SCRJ

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques