


TMT 100 R

Référence: 0816605

L'image montre la variante TMT 8 R

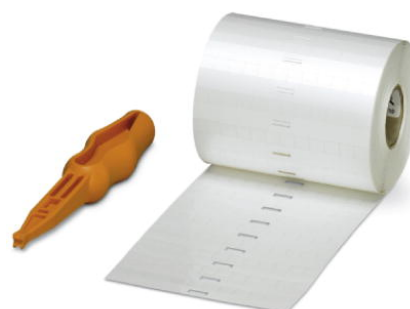

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=0816605>

Repères pour blocs de jonction, Rouleau, blanc, vierge, Repérable avec : Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, non perforé, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage universelle, Encliquetage dans la rainure de repérage plate, Surface utile: 6,35 x 101,5 mm

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 107389
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	39269097
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 498 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Longueur (b)	6,35 mm
Hauteur	6,4 mm
Largeur (a)	101,5 mm
Coloris	blanc
Matériau embase	film polyester
Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 120 °C
Composants	exempt de silicone et d'halogène

Matériau	Polyester
Nombre d'étiquettes	1000
Nombre d'étiquettes par ligne	1

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Généralités		
5145384	THERMOMARK-RIBBON 110	Ruban encreur, Longueur: 300000 mm, Largeur: 110 mm, Coloris: noir
Montage		
0816650	TMT TOOL	Outil d'encliquetage, Rouleau, orange, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage universelle, Encliquetage dans la rainure de repérage plate

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques