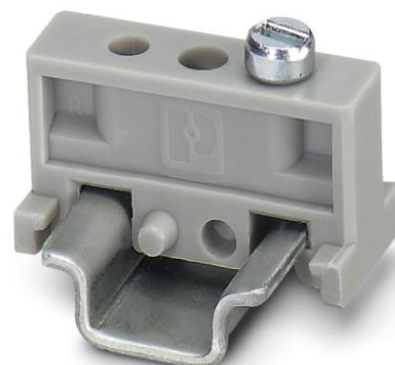


E/MBK

Référence: 1401637


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1401637>

Butée, largeur : 6,2 mm, coloris : gris

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 020484
Unité d'emballage	100 pcs.
Tarif douanier	39269097
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 697 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Coloris	gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2

Dimensions

Largeur	6,1 mm
Longueur	22 mm
Hauteur	11,4 mm
Hauteur NS 35/7,5	13,00 mm

Caractéristiques de raccordement

Mode de raccordement	Dévisser
----------------------	----------

Couple de serrage min.	0,4 Nm
Couple de serrage max.	0,5 Nm

Approbations

Homologations

Homologations demandées :


Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Montage		
1401763	NS 15 AL PERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : aluminium, percé, hauteur 5,5 mm, largeur 15 mm, longueur : 2 m
1401682	NS 15 PERF 2000MM	Profilé, matériau : acier galvanisé et traité par passivation couche épaisse, percé, hauteur 5,5 mm, largeur 15 mm, longueur : 2000 mm
1401695	NS 15 UNPERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : acier, non percé, hauteur 5,5 mm, largeur 15 mm, longueur : 2 m
1204096	NS 15 WH PERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : Acier, ajouré, hauteur 5,5 mm, largeur 15 mm, longueur : 2 m

Schémas

Dessin coté

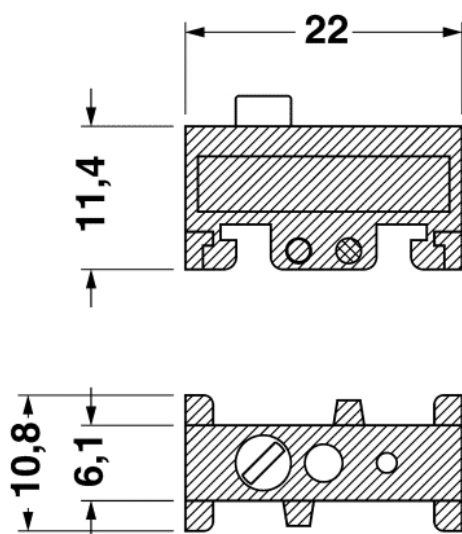

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques