

HC-D 25-AP-GY


Référence: 1660355

L'illustration représente l'une des versions de l'article

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1660355>

Cache HEAVYCONNEC, pour découpes de paroi de type D25,
3,5 mm d'épaisseur, gris

Caractéristiques commerciales

| | |
|-----------------------------|--|
| EAN |  4 017918 021993 |
| Unité d'emballage | 10 pcs. |
| Tarif douanier | 85472000 |
| Poids brut par pièce | kg |
| Donnée de page de catalogue | Page 542 (PC-2009) |

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

| | |
|---|------------------------------------|
| Remarque | Pour découpes de paroi de type D25 |
| Longueur | 103 mm |
| Hauteur | 3,5 mm |
| Diamètre de perçage | 4,5 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Matériau | PA |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
| Coloris | gris |
| Type | D 25 |
| Distance horizontale entre les trous de perçage | 86 mm |
| Distance verticale entre les trous de perçage | 17,5 mm |
| Cote découpe intérieure | 24 x 74 mm |

Approbations




Homologations GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté

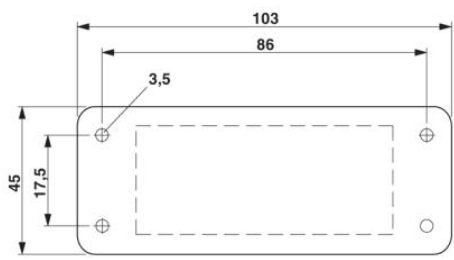

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques