

HC-B 10-AP-GY

Référence: 1660371

L'illustration représente l'une des versions de l'article

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1660371>

Cache HEAVYCONNEC, pour découpes de paroi de type B10/HV3,
3,5 mm d'épaisseur, gris

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 022013
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	39269097
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 542 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Remarque	Pour découpes de paroi de type B10/HV3
Longueur	103 mm
Hauteur	3,5 mm
Diamètre de perçage	4,5 mm
Largeur	52 mm
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Coloris	gris clair
Type	B10 / HV3
Distance horizontale entre les trous de perçage	83 mm
Distance verticale entre les trous de perçage	32 mm

Approbations



Homologations


GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté

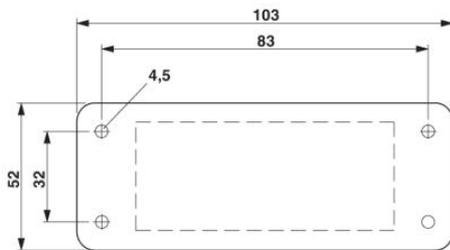

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques