

C-JCI 6

Référence: 3240063


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240063>

Raccord bout-à-bout, entièrement isolé, jaune, 4 - 6 mm²,

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 452816
Unité d'emballage	25 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Longueur (b)	27,5 mm
Coloris	jaune
Longueur à dénuder	9 mm
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 105 °C
Température de courte durée	120 °C
Température permanente max	105 °C
Composants	Exempt d'halogène
Matériau	CU
Cote interne collier isolant (d)	6 mm
Epaisseur du matériel (g)	1 mm

Approbations


Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté

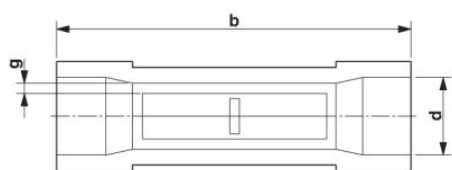

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques