

# C-RC 35/M6 DIN

Référence: 3240105


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240105>

Cosse à anneau, non isolée, 35 mm², M6

## Caractéristiques commerciales

|                             |                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                         | <br>4 046356 453226 |
| Unité d'emballage           | 100 pcs.                                                                                             |
| Tarif douanier              | 85369010                                                                                             |
| Poids brut par pièce        | kg                                                                                                   |
| Donnée de page de catalogue | Page 670 (CL-2009)                                                                                   |

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Généralités

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Longueur (b)                            | 34 mm   |
| Largeur (a)                             | 15 mm   |
| Coloris                                 | argenté |
| Longueur à dénuder                      | 15 mm   |
| Température ambiante (fonctionnement)   | 110 °C  |
| Matériau                                | Cuivre  |
| Longueur cône d'entrée isolant (c)      | 12 mm   |
| Cote interne collier isolant (d)        | 9 mm    |
| Espace milieu-cône d'entrée isolant (e) | 14 mm   |
| Diamètre intérieur (f)                  | 6,5 mm  |
| Epaisseur du matériel (g)               | 1,6 mm  |

## Approbations

Homologations


Homologations demandées :

Homologations EX :

---

## Schémas

Dessin coté

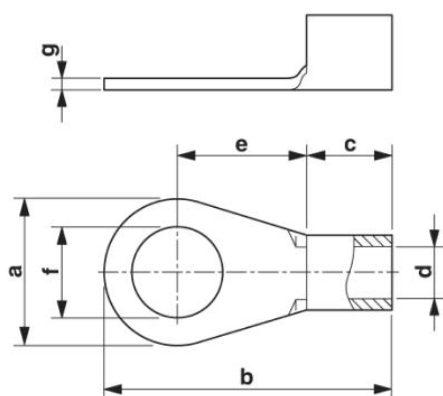

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques