


C-BCI 1,5/2,8

Référence: 3240015

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240015>Cosse de câble à pointe plate, rouge 0,5 - 1,5 mm²

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 452632
Unité d'emballage	100 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 673 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Longueur (b)	28 mm
Largeur (a)	2,8 mm
Coloris	rouge
Longueur à dénuder	7 mm
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 105 °C
Température de courte durée	120 °C
Température permanente max	105 °C
Composants	Exempt d'halogène
Matériau	Cuivre
Longueur zone de contact	17,5 mm

Longueur cône d'entrée isolant (c)	10,5 mm
Cote interne collier isolant (d)	4 mm
Epaisseur du matériel (g)	0,8 mm

Approbations


Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté

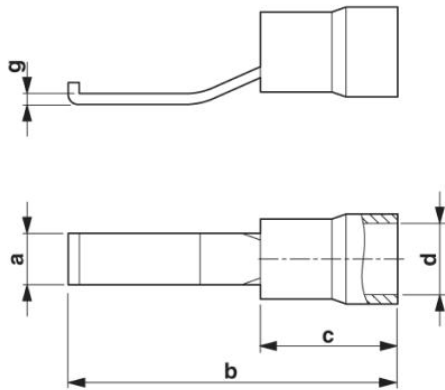

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques