

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM

Référence: 1201756

L'illustration montre la version NS 35/15-AL non percée avec écrou-coulisseau GLM 4



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1201756>

Profilé, par étirage, version haute, plein, 1,5 mm d'épaisseur, matériau : aluminium, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur 2000 mm

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 017477
Unité d'emballage	5 pcs.
Tarif douanier	76042990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 695 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Caractéristiques générales

Hauteur	15 mm
Longueur	2000 mm
Largeur	35 mm
Matériau	Aluminium
Revêtement	aucun revêtement
Coloris	argenté
Norme d'essai	similaire à EN 60715 : 2001

Approbations


Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté

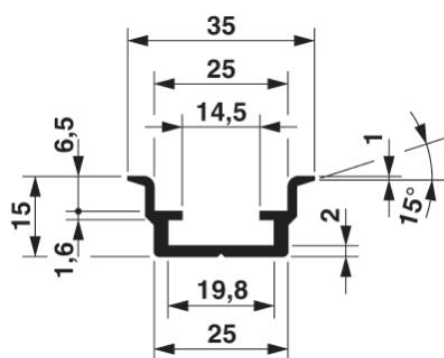

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques