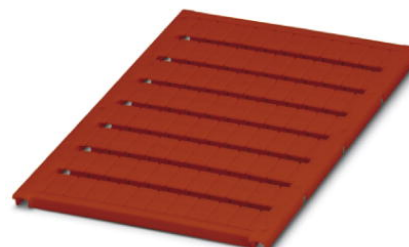


# UC-TM 6 RD

Référence: 0818357


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=0818357>

Repères pour blocs de jonction, Planche, rouge, vierge, Repérable avec : BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 6,2 mm, Surface utile: 5,6 x 10,5 mm

## Caractéristiques commerciales

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                         | <br>4 046356 135436 |
| Unité d'emballage           | 10 pcs.                                                                                               |
| Tarif douanier              | 39269097                                                                                              |
| Poids brut par pièce        | kg                                                                                                    |
| Donnée de page de catalogue | Page 479 (CL-2009)                                                                                    |

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Généralités

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Remarque                              | repérable avec le système CMS    |
| Largeur (a)                           | 6 mm                             |
| Coloris                               | rouge                            |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94   | V2                               |
| Résistance à l'effacement             | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)      |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 120 °C                |
| Composants                            | exempt de silicone et d'halogène |
| Matériau                              | PA                               |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Nombre d'étiquettes           | 80 |
| Nombre d'étiquettes par ligne | 10 |

### Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

---

### Accessoires

| Article            | Désignation | Description                                                                      |
|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Généralités</b> |             |                                                                                  |
| 5146079            | P1 UC-MAG 1 | Chargeur de CMS-P1-PLOTTER, pour UC-TM..., UC-TMN..., UC-WMC 3,1..., UC-WMTBA... |

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques