

HC-B 24-TMB-100/O1STM40G-STA

Référence: 1604599

L'illustration montre la version HC-B 24-TMB-100/O1STM32S-STA

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1604599>

HEAVYCONNEC ADVANCE à revêtement en poudre standard, capot B24, avec verrouillage à baïonnette, hauteur 100 mm, avec filet 1x M40, sortie de câble droite

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 948276
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85389099
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 475 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Remarque	pour éléments de contact HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
Type	B24
Hauteur	100 mm
Largeur	57 mm
Longueur	152 mm
Type de boîtier	Capots
Mode de verrouillage	Verrouillage à baïonnette
Nombre de sorties de câble	1
Sortie du câble	droite

Raccordement vissé	sans
Type de presse-étoupe	1x M40
Type de protection du boîtier	IP65/IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression
Matériau de surface du boîtier	Revêtement par poudre, gris
Matériau du joint	NBR
Verrouillage de matériau	Acier inox
Matériau de surface de prise verrouillage	PA-GF
Longueur découpe de montage	112 mm
Largeur découpe de montage	35 mm
Conseils pour le montage	Afin de garantir le fonctionnement du contact PE même en cas d'enfichage en biais, les deux brides de montage doivent avoir un contact électrique suffisant avec la paroi de montage métallique.

Approbatons

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Généralités		
1690969	HC-B 24-TMB-SD-IP65	Couvercle de protection HEAVYCONNEX ADVANCE IP 65, B24, verrouillage à baïonnette, cordon de retenue, diamètre de l'œillet 3 mm
1690655	HC-K-KV-M40(19-28)	Presse-étoupe plastique jusqu'à 5 bars, longueur de filet : 10 mm, diamètre de câble : 19 - 28 mm, ouvert. 46, presse-étoupe : M40
1690590	HC-M-KV-M40(19-27)	Presse-étoupe métallique jusqu'à 5 bars, longueur de filet : 8 mm, diamètre de câble : 19 - 27 mm, ouvert. 43, presse-étoupe : M40
1607729	HC-M-KV-M40(27-34)	Presse-étoupe métallique jusqu'à 5 bars, longueur de filet : 8 mm, diamètre du câble : 27 ... 34 mm, ouvert. 50, presse-étoupe : M40


Montage

1604641	HC-B-BF	Bride en saillie pour boîtier HEAVYCONNEX-ADVANCE TMB avec verrouillage à baïonnette
---------	---------	--

1604654	HC-B-BF-SET	Bride de montage à baïonnette, kit comprenant 2 brides de montage avec 4 vis autotaraudeuses (Torx®) et 4 rondelles en éventail
---------	-------------	---

Schémas

Dessin coté

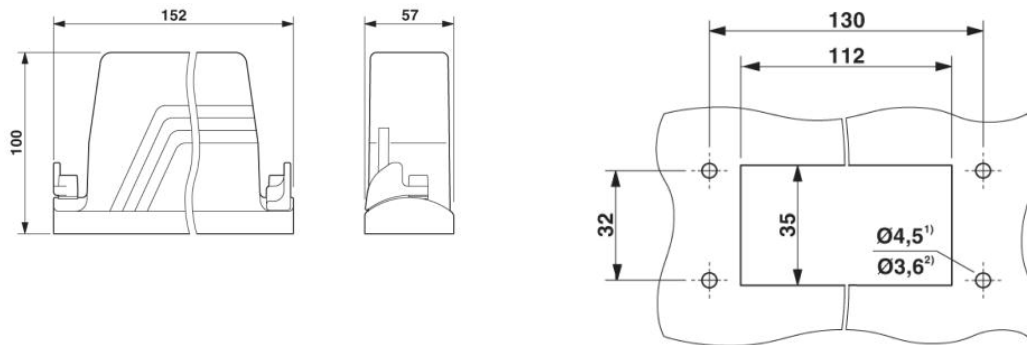

Découpe de montage

²⁾ en cas d'utilisation de vis autotaraudantes (Torx® 20, M4)

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques