

VAH

Référence: 1201468


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1201468>

Support réglable, pour fixer les capots sur les BJ (jusqu'à 3 mm d'épaisseur) s'utilise avec CLIPFIX 35 et E/UK

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 017347
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	39269097
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 703 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Coloris	gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau	PA
Indice de température (RTI/TI)	125/100

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
---------	-------------	-------------

Généralités


1201455	E/U	Butée, largeur : 8,5 mm, coloris : gris
---------	-----	---

Montage

1201442	E/UK	Crampon terminal, se monte sur profilé NS 32 ou NS 35/7,5
---------	------	---

Schémas

Dessin coté

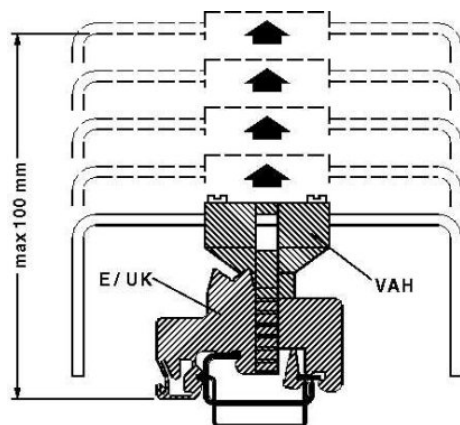

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques