

C-FC 2,5/M3,5

Référence: 3240143


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240143>

Cosse à fourche, non isolée, 1,1 - 2,5 mm², M3,5

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 453608
Unité d'emballage	100 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 672 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Longueur (b)	16 mm
Largeur (a)	6,2 mm
Coloris	argenté
Longueur à dénuder	8 mm
Température ambiante (fonctionnement)	110 °C
Composants	Exempt d'halogène
Matériau	Cuivre
Longueur cône d'entrée isolant (c)	4,8 mm
Cote interne collier isolant (d)	2,5 mm
Diamètre intérieur (f)	3,7 mm
Epaisseur du matériel (g)	0,8 mm

Approbations


Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté

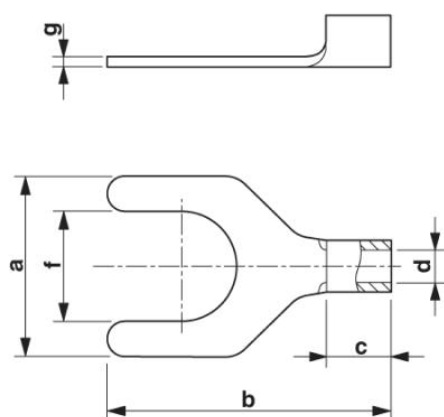

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques