

# SACC-E-M8FS-8CON-M10/0,5

Référence: 1424231


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1424231>

Connecteur femelle encastrable pour capteurs/actionneurs, 8 pôles, M8, montage en face avant/vissé avec filetage de fixation M10, avec cordon TPE de 0,5 m, 8 x 0,14 mm<sup>2</sup>

## Caractéristiques commerciales

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 046356 712439 |
| Unité d'emballage    | 1 pcs.                                                                                                |
| Tarif douanier       | 85366990                                                                                              |
| Poids brut par pièce | kg                                                                                                    |

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Autres caractéristiques

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Courant de référence à 40 °C          | 1,5 A            |
| Tension de référence                  | 30 V             |
| Nombre de pôles                       | 8                |
| Résistance de contact                 | ≤ 3 mΩ           |
| Résistance d'isolement                | ≥ 100 MΩ         |
| Longueur du câble                     | 0,5 m            |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 85 °C |

### Caractéristiques générales

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Normes / Spécifications | Connecteur M8 CEI 61076-2-104 |
| Détrompage              | A - standard                  |

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Catégorie de surtension        | II                                |
| Degré de pollution             | 3                                 |
| Indice de protection           | IP67                              |
| Matériau de contact            | Alliage de Cu                     |
| Matériau de surface du contact | Au                                |
| Matériau de porte-contacts     | PA 66                             |
| Matériau de la molette         | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Type de montage                | Montage sur la face avant M10     |
| Mode de raccordement           | Cordons individuels               |
| Affichage d'état               | Non                               |

#### Caractéristiques du câble

|                                       |                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Type de câble                         | Cordon PVC                                          |
| AWG ligne de signaux                  | 26                                                  |
| Coloris des fils                      | blanc, marron, vert, jaune, gris, rose, bleu, rouge |
| Matériau conducteur                   | Cordon Cu étamé                                     |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 85 °C (câble, pose fixe)                 |

#### Approbations

Homologations


Homologations demandées :

Homologations EX :

---

## Schémas

### Dessin coté

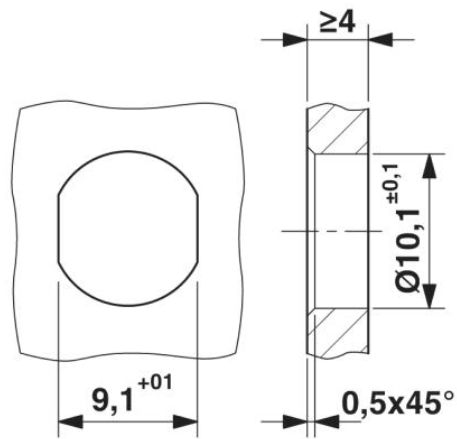

Paroi de montage avec perçage traversant

### Dessin schématique

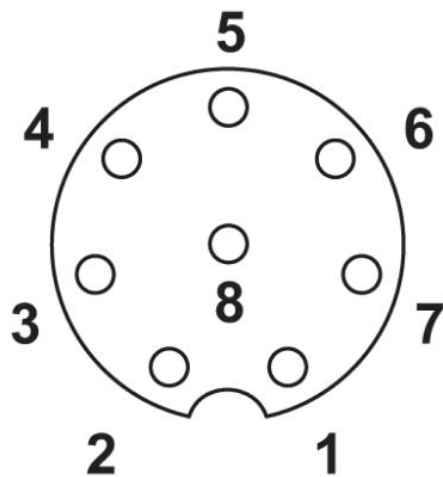


Schéma des pôles, connecteur mâle M8, 8 pôles, vue côté mâle

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques