

HC-M-BS-M16

Référence: 1646227


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1646227>

Cache métallique, taille : M16

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 927981
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	74153300
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 527 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Caractéristiques générales

Matériau	Laiton nickelé
Matériau du joint	NBR
Matériau du joint torique	NBR
Type de filetage, côté raccordement	M16
Indice de protection	IP68
Coloris	argenté
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 80 °C

Approbations

Homologations


Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté

Cache M16

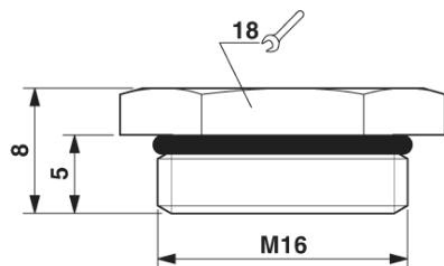

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques