


NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM

Référence: 1201798

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1201798>

Profilé chapeau, matériau : Acier, plein, 2,3 mm d'épaisseur, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 017514
Unité d'emballage	5 pcs.
Tarif douanier	72166190
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 694 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Caractéristiques générales

Hauteur	15 mm
Longueur	2000 mm
Largeur	35 mm
Matériau	Acier
Revêtement	galvanisé, traité par passivation couche épaisse
Coloris	argenté
Norme d'essai	selon EN 60715 : 2001

Approbatons



Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté

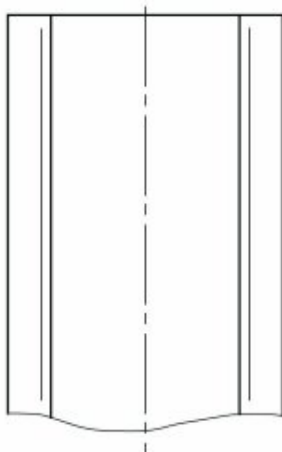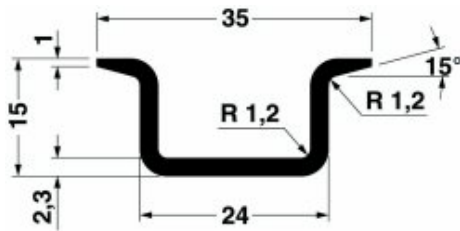

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques