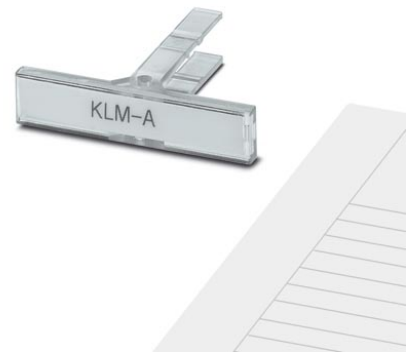


KLM-A + ESL 44X7


Référence: 0809421

L'illustration montre une combinaison des versions KLM-A et ESL 44 x 7

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=0809421>

Porte-repère pour barrettes et ruban de repérage ESL..., réglable en hauteur, s'utilise avec les butées E/UK, E/NS 35 N, ou CLIPFIX 35, surface utile du ruban enfichable : 44 x 7 mm

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 201821
Unité d'emballage	50 pcs.
Tarif douanier	39269097
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Remarque	L'impression peut varier selon l'imprimante laser
Longueur (b)	44 mm
Largeur (a)	7 mm
Coloris	transparent
Matériau embase	SAN
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Matériau	ABS

Approbatons

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques