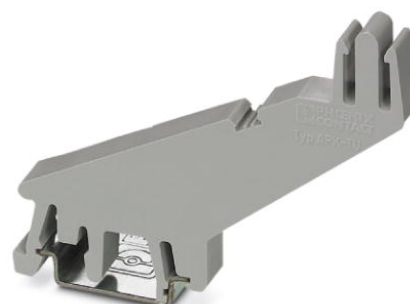


APK-TU

Référence: 5022805


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=5022805>

Support pour capot profilé, largeur 10 mm, se monte sur NS 32 ou NS 35/7,5, pour maintenir le profilé de fixation APK-HP, repérage avec ruban Zack ZB 10

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 095307
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	39269097
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 704 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Largeur (a)	10 mm
Coloris	gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 115 °C
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Matériau	PA

Approbations


Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté

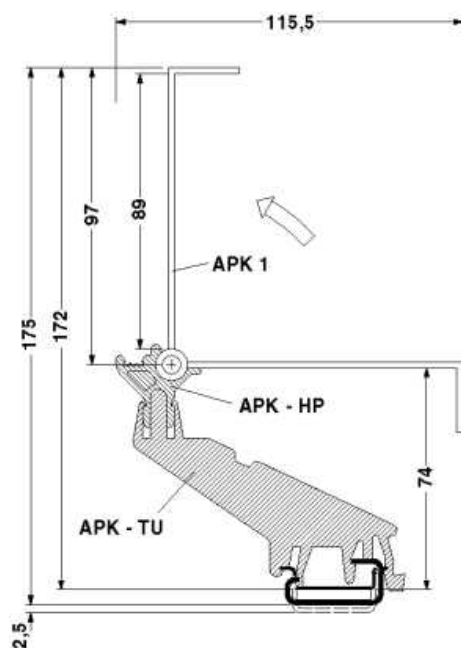

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques