

DFK-2,8-FRONT 2,5

Référence: 0706508


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=0706508>

BJ de traversée, Mode de raccordement: Raccordement vissé,
Connexion à souder/à languettes pour clips, Section: 0,2 mm² - 4 mm²,
Largeur: 6,2 mm, Coloris: gris

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 003722
Unité d'emballage	50 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Nombre d'étages	1
Nombre de connexions	2
Coloris	gris
Matériau isolant	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2

Dimensions

Largeur	6,2 mm
---------	--------

Caractéristiques techniques

Tension de choc assignée	4 kV
Degré de pollution	3

Catégorie de surtension	III
Groupe d'isolant	I
Intensité nominale I_N	17,5 A
Tension nominale U_N	400 V
Paroi latérale ouverte	nein

Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur rigide min.	0,2 mm ²
Section de conducteur rigide max.	4 mm ²
Section de conducteur souple min.	0,2 mm ²
Section de conducteur souple max.	2,5 mm ²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	24
Section du conducteur AWG/kcmil max.	12
Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max.	0,25 mm ²
	2,5 mm ²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant min.	0,25 mm ²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant max.	2,5 mm ²
2 conducteurs rigides de même section min.	0,2 mm ²
2 conducteurs rigides de même section max.	1 mm ²
2 conducteurs souples de même section min.	0,2 mm ²
2 conducteurs souples de même section max.	1,5 mm ²
2 conducteurs souples de même section avec AEH sans cône d'entrée isolant min.	0,5 mm ²
2 conducteurs souples de même section avec AEH sans cône d'entrée isolant max.	2,5 mm ²
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	14 mm
Gabarit	A3
Filetage vis	M3
Couple de serrage min.	0,8 Nm
Couple de serrage max.	1 Nm

Approbations



Homologations

CSA, cULus Recognized, GOST

Homologations demandées :


Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Repérage		
1007222	SBS 6:UNBEDRUCKT	Cartes de repérage, Carte, blanc, vierge, Repérable avec : Plotter, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, Encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour BJ au pas de : 6,2 mm, Surface utile: 6 x 6,1 mm
1050499	ZB 6:SO/CMS	Repérage ZB, blanc, pour BJ au pas de : 6 mm

Schémas

Dessin coté

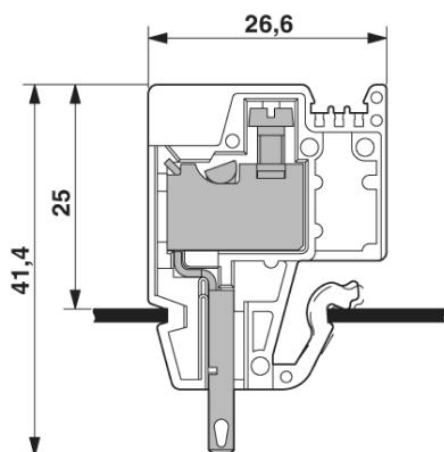

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques