


# AI 0,75- 8 WH-B

Référence: 3201576


L'illustration représente la version AI 1,5 – 8 en rouge

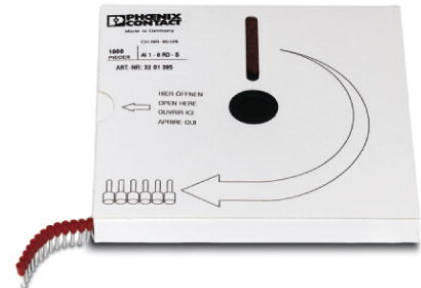

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3201576>

Embout, Longueur: 14 mm, Coloris: blanc

## Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 126247
Unité d'emballage	1000 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 660 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Généralités

Longueur (b)	14 mm
Coloris	blanc
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Température de courte durée	120 °C
Température permanente max	105 °C
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Matériau	Cu-E
Longueur de la douille	8 mm
Cote interne collier isolant (d)	2,8 mm
Diamètre de la douille	1,3 mm
Epaisseur collet d'isolation	0,25 mm

Epaisseur des manchons	0,15 mm
------------------------	---------

**Approbations**



Homologations


cCSAus, GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

**Schémas**

Dessin coté

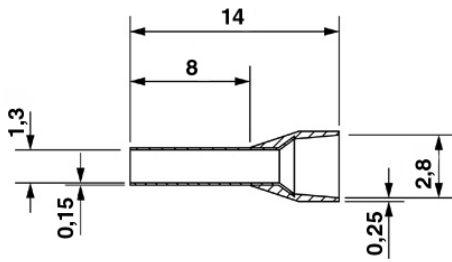

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques