

HC-NPT-1 1/4-M40

Référence: 1687587

L'illustration montre la version HC-NPT-1/2-M20

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1687587>

Adaptateur NPT, IP68, jusq. 5 bar, avec joint torique, 1 1/4" sur M40

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 822736
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	74199990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 527 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Caractéristiques générales

Matériau	Laiton nickelé
Matériau du joint torique	NBR
Type de filetage, côté raccordement	M40
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 80 °C

Approbatons



Homologations


GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté

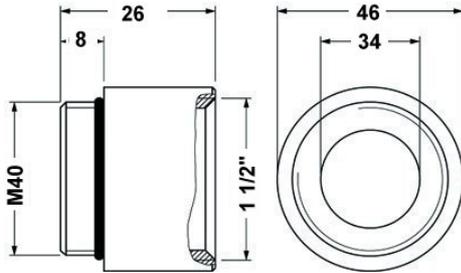

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques