

VC-TR4/5M-PEA

Référence: 1607088

L'illustration montre la version VC-TR 1/2 M-PEA

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1607088>

Cadre passe-câble, avec raccordement PE vers le boîtier, pour modules à élément de contact, type 4, nombre de modules : 5

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 940911
Unité d'emballage	5 pcs.
Tarif douanier	85389099
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 359 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Type	VC4
Hauteur	27,5 mm
Largeur	95,2 mm
Coloris	noir
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
Matériau	PA-GF
Matériau du boîtier	Plastique
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Approbations



Homologations


GOST

Homologations demandées :


Homologations EX :

Schémas

Dessin du fonctionnement

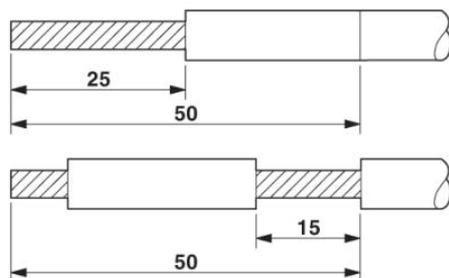

Dessin coté

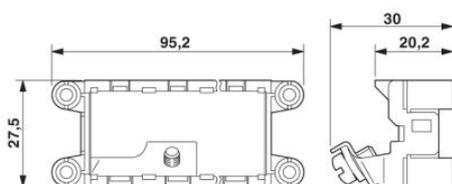

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques